


## 横押型クランプ

Horizontal clamps

### No.SL10/SL10-2S

品番 SL10/SL10-2S

RoHS	SUS	SL10	JAN 4580455761436
		SL10-2S	JAN 4580455761443

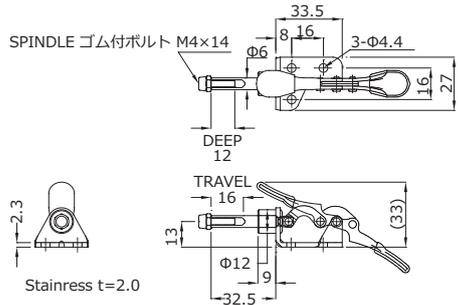


締圧力 HoldingCapacity	0.45kN (45kgf)
質量 Weight	45g / 40g (SUS)
ストローク Stroke	16%
最大高 Max height	33mm
最大長 Max length	90mm
最大幅 Max width	27mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M4×14 ゴム付ボルト (Rubber bolt) 1本 / ナット (Nut) 1個

### No.SL50R/SL50R-2S

品番 SL50R/SL50R-2S

RoHS	SUS	SL10R	JAN 4580455761450
		SL10R-2S	JAN 4580455763518

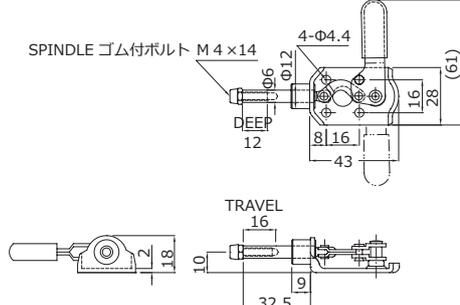


締圧力 HoldingCapacity	0.5kN (50kgf)
質量 Weight	55g / 50g (SUS)
ストローク Stroke	16%
最大高 Max height	18mm
最大長 Max length	115mm (SUS)
最大幅 Max width	95mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M4×14 ゴム付ボルト (Rubber bolt) 1本 / ナット (Nut) 1個

### No.SL50L/SL50L-2S

品番 SL50L/SL50L-2S

RoHS	SUS	SL10R	JAN 4580455761467
		SL10R-2S	JAN 4580455763508

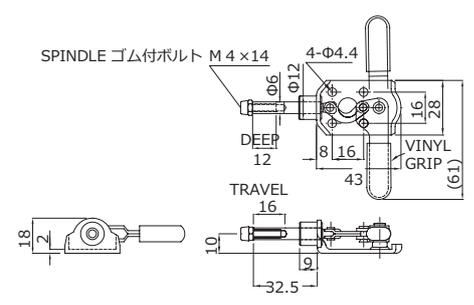


締圧力 HoldingCapacity	0.5kN (50kgf)
質量 Weight	55g / 50g (SUS)
ストローク Stroke	16%
最大高 Max height	18mm
最大長 Max length	115mm (SUS)
最大幅 Max width	95mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M4×14 ゴム付ボルト (Rubber bolt) 1本 / ナット (Nut) 1個

### No.SL100

品番 SL100

RoHS	SUS	SL100	JAN 4580455761658
------	-----	-------	-------------------

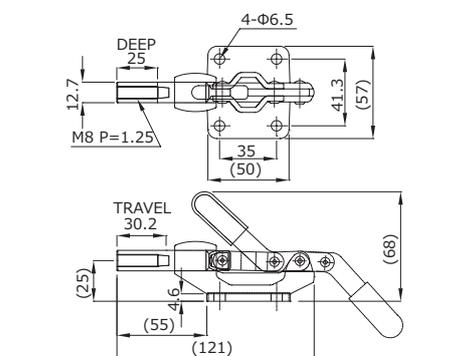


締圧力 HoldingCapacity	2.2kN (220kgf)
質量 Weight	295g
ストローク Stroke	30.2%
最大高 Max height	100mm
最大長 Max length	160mm
最大幅 Max width	57.1mm
材質 Materials	スチール (Steel) + FCD
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)

### No.SL200

品番 SL200

RoHS	SUS	SL200	JAN 4580455761665
------	-----	-------	-------------------

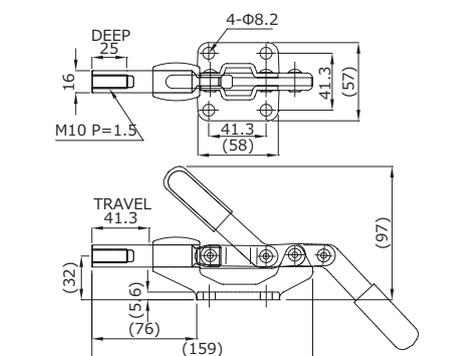


締圧力 HoldingCapacity	3.8kN (380kgf)
質量 Weight	555g
ストローク Stroke	41.3%
最大高 Max height	95mm
最大長 Max length	255mm
最大幅 Max width	57mm
材質 Materials	スチール (Steel) + FCD
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)

### No.SL300

品番 SL300

RoHS	SUS	SL300	JAN 4580455761672
------	-----	-------	-------------------

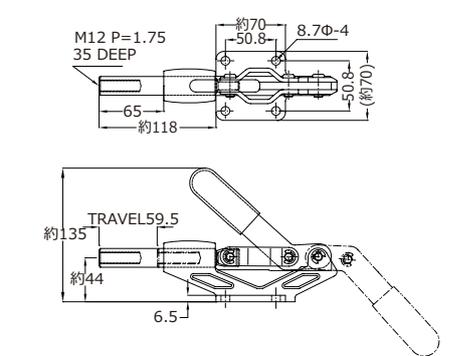

締圧力 HoldingCapacity	6.8kN (680kgf)
質量 Weight	1,375g
ストローク Stroke	59.5%
最大高 Max height	135mm
最大長 Max length	370mm
最大幅 Max width	69.8mm
材質 Materials	スチール (Steel) + FCD
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)