



フック型 (引っぱり型) クランプ

Tension clamp

PULL ACTION


フック型クランプ Hook clamp(Tension clamp)

No.FA110/FA110-2S

品番 FA110/FA110-2S



FA110	JAN 4580455761771
FA110-2S	JAN 4580455761771

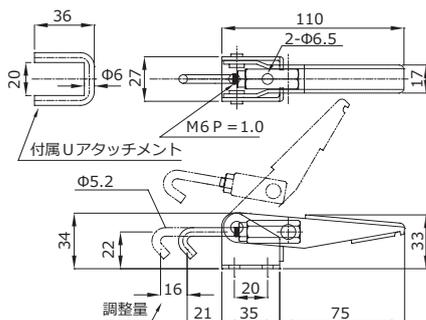


締圧力 HoldingCapacity	1.7kN (170kgf)
質量 Weight	180g / 170g (SUS)
ストローク Stroke	30 %
最大高 Max height	125mm / 125.3mm (SUS)
最大長 Max length	155mm
最大幅 Max width	30.8mm / 31.7mm (SUS)
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	Uアタッチメント (U Attachment) 1個

No.FA120/FA120-2S

品番 FA120/FA120-2S



FA120	JAN 4580455761818
FA120-2S	JAN 4580455761832

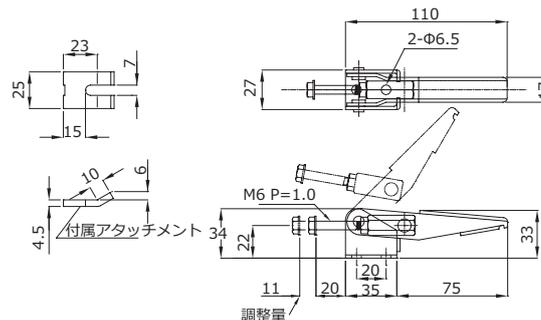


締圧力 HoldingCapacity	1.7kN (170kgf)
質量 Weight	190g / 170g (SUS)
ストローク Stroke	30 %
最大高 Max height	125mm / 125.5mm (SUS)
最大長 Max length	155mm
最大幅 Max width	31mm / 31.2mm (SUS)
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	Uアタッチメント (U Attachment) 1個

No.FA150/FA150-2S

品番 FA150/FA150-2S



FA150	JAN 4580455761856
FA150-2S	JAN 4580455761870

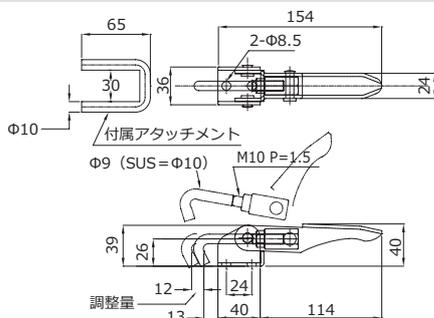


締圧力 HoldingCapacity	3.0kN (300kgf)
質量 Weight	440g / 440g (SUS)
ストローク Stroke	40 %
最大高 Max height	152mm
最大長 Max length	185mm
最大幅 Max width	42mm / 42.3mm (SUS)
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	Uアタッチメント (U Attachment) 1個

No.FA160/FA160-2S

品番 FA160/FA160-2S



FA160	JAN 4580455761894
FA160-2S	JAN 4580455761917

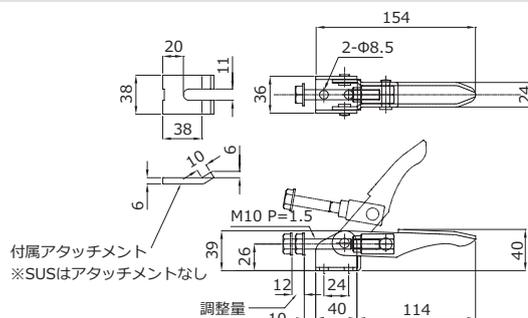

締圧力 HoldingCapacity	3.0kN (300kgf)
質量 Weight	420g / 350g (SUS)
ストローク Stroke	40 %
最大高 Max height	151.7mm / 152mm (SUS)
最大長 Max length	183mm
最大幅 Max width	42.1mm / 42.2mm (SUS)
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	Uアタッチメント (U Attachment) 1個 *SUSモデルは付属品無

D
フック型