

■ フック型クランプ
Hook clamp(Tension clamp)


■ セルフロッククランプ
Self lock clamp

No.FA110RK/FA110RK-2S

品番 FA110RK/FA110RK-2S



FA110RK	JAN 4580455761788
FA110RK-2S	JAN 4580455761801

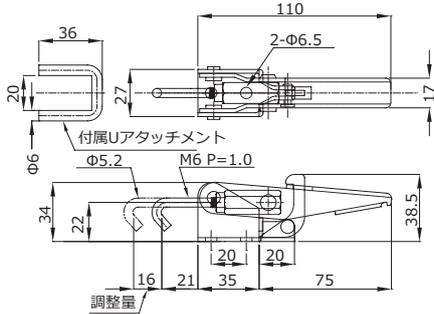


締圧力 HoldingCapacity	1.7kN (170kgf)
質量 Weight	200g / 180g (SUS)
ストローク Stroke	30 %
最大高 Max height	126mm
最大長 Max length	155mm
最大幅 Max width	32.2mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	Uアタッチメント (U Attachment) 1個

No.FA120RK/FA120RK-2S

品番 FA120RK/FA120RK-2S



FA120RK	JAN 4580455761825
FA120RK-2S	JAN 4580455761849

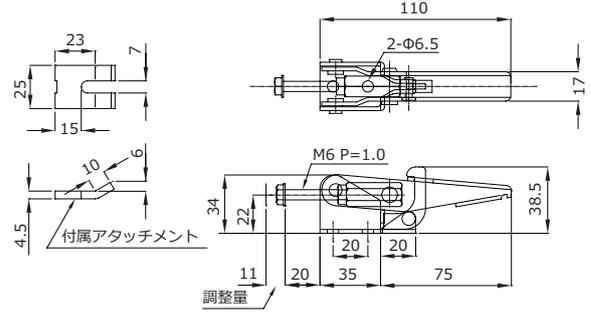


締圧力 HoldingCapacity	1.7kN (170kgf)
質量 Weight	210g / 190g (SUS)
ストローク Stroke	30 %
最大高 Max height	125.5mm
最大長 Max length	155mm
最大幅 Max width	31.9mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	アタッチメント (Attachment) 1個

No.FA150RK/FA150RK-2S

品番 FA150RK/FA150RK-2S



FA150RK	JAN 4580455761863
FA150RK-2S	JAN 4580455761887

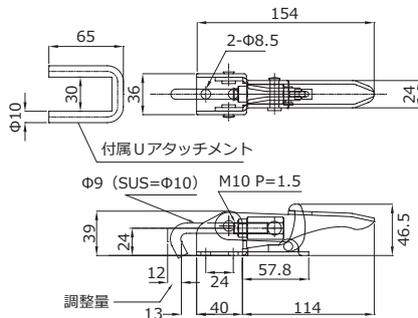


締圧力 HoldingCapacity	3.0kN (300kgf)
質量 Weight	480g / 480g (SUS)
ストローク Stroke	40 %
最大高 Max height	151mm
最大長 Max length	185mm
最大幅 Max width	41.5mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	Uアタッチメント (U Attachment) 1個 *SUSモデルは付属品無

No.FA160RK/FA160RK-2S

品番 FA160RK/FA160RK-2S



FA160RK	JAN 4580455761900
FA160RK-2S	JAN 4580455761924

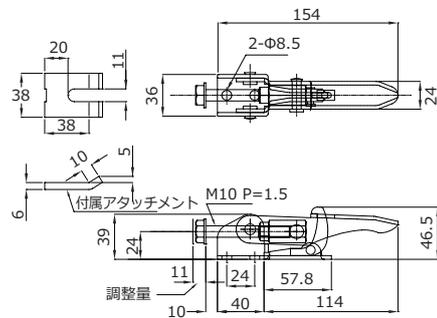

締圧力 HoldingCapacity	3.0kN (300kgf)
質量 Weight	470g / 390g (SUS)
ストローク Stroke	40 %
最大高 Max height	152mm
最大長 Max length	183mm
最大幅 Max width	42mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	アタッチメント (Attachment) 1個 *SUSモデルは付属品無