

LEAF Leapn -リベン-

【LED付 ミツ折ルーペ】

品番：NO, LA32-1



LED付

スケール付

ケース付

【仕様】

- ★古くから世界的に愛用され続けてきた
縮視拡大鏡に高輝度LED照明が付きました。
- ★ガラスレンズ仕様の為、熱に強くひずみが
少なく、スケール付きで検査や細部のチェック等
様々な用途にお使い頂けます。

- ・材質 …… 本体アルミ 電池部 ABS樹脂
- ・サイズ …… 使用時 39x56x50H 収納時 39x56x18t
- ・レンズ …… ガラス 6x
- ・スケール …… 25x25 mm
- ・ライト …… 白色発光ダイオード(日本製)
- ・電池 …… CR1025 2個 (テスト用電池付属)


※写真、図はイメージです。
電池部は黒色になります。

【注意事項】 ※太陽や強い光を直接見ないで下さい。 ※直射日光のあたる場所に放置しないで下さい。


品番	倍率	レンズ構成・径 mm	寸法 mm・重さ	価格
LA32-1	6x	シングル φ31	39 x 56 x 50H 45g	¥8,400 (税込¥9,240)

【電池交換方法】

①突起をペン先等で押してフタを外す (図1)

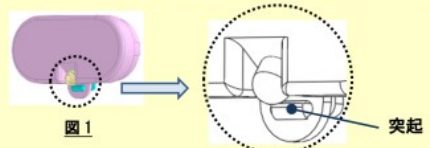

②電池の向きに注意して電池交換する (図2)
※フタが閉まらない時は、電池を入れ直して下さい。

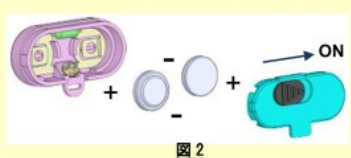

MADE IN JAPAN

LEAF LEDライト付 ハンド型ルーペ

様々な検査物に対応出来るアクロマート(コート付)レンズ
使用の高倍率 LED ライト付ハンドルルーペです。レンズフレームに滑り
防止のゴムラバーが付いています。 付属品：専用ハードケース

光源：LED 白発光ダイオード
電源：CR2016 リチウムバッテリー(2個)
サイズ(ライトのみ)：φ26×34mm・20g 材質：ABS樹脂



本体サイズ(LED垂直時)mm 径 45×95
高さ 6x:13mm 12x:30mm 16x:45mm

品番	倍率	レンズ構成	作業距離	重量	価格
HAN-06LED	6x	アクロマート 1群 2枚	約 50 mm	60g	¥11,000 (税込¥12,100)
HAN-12LED	12x	アクロマート 2群 4枚	約 15 mm	100g	¥13,500 (税込¥14,850)
HAN-16LED	16x	アクロマート 3群 5枚	約 9 mm	130g	¥15,500 (税込¥17,050)

ワイドフィールドアクロ(LED)

LED(発光ダイオード)ライト付なので、暗い場所での精密部品の組立や検査等に優れています。
サイズ(2点共通)：レンズ径 φ36mm・本体サイズ(最大)mm 95×55×95H



品番	倍率	レンズ構成	重量	価格
WF-04/LED	4x	アクロマート 1群 2枚	120g	¥13,000 (税込¥14,300)
WF-07/LED	7x	アクロマート 2群 4枚	150g	¥16,000 (税込¥17,600)



株式会社 京葉光器

2019年10月1日 現在

〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町 383-1
TEL 043-251-5037
FAX 043-256-1060