

カナアルミダクト・カナアルミⅡ型

特長

1. 伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です
2. 1/10に縮み、コンパクトに収納できます(Ⅱ型)
3. 軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです
4. 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます


用途

- 住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト
 - ビルなどの建築物の空調用
- ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません


規格

| 型番(注) | 呼称 | | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力(常温) | | 許容 曲げ半径 mm以上 | 使用温度 範囲 (°C) |
|---------------|-----|-----|----------|----------|-----------|-------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | mm | インチ | | | | | | MPa以下 [kgf/cm ²] | MPa以上 [kgf/cm ²] | | |
| DC-AL-038-05 | 38 | 1½ | 42.7 | 45.0 | 10.8 | 128 | 5 | 0.020 [0.20] | -0.033 [-0.34] | 30 | 10~80 |
| DC-AL-050-05 | 50 | 2 | 53.0 | 55.3 | 10.8 | 175 | 5 | 0.020 [0.20] | -0.033 [-0.34] | 35 | 10~80 |
| DC-AL-065-05 | 65 | 2½ | 68.0 | 70.3 | 10.8 | 222 | 5 | 0.020 [0.20] | -0.033 [-0.34] | 45 | 10~80 |
| DC-AL-075-05 | 75 | 3 | 78.0 | 80.3 | 10.8 | 259 | 5 | 0.010 [0.10] | -0.027 [-0.28] | 55 | 10~80 |
| DC-AL-100-05 | 100 | 4 | 103.0 | 105.3 | 10.8 | 338 | 5 | 0.010 [0.10] | -0.017 [-0.17] | 70 | 10~80 |
| DC-AL-117-05 | 117 | 4½ | 117.0 | 119.3 | 10.8 | 385 | 5 | 0.010 [0.10] | -0.013 [-0.14] | 75 | 10~80 |
| DC-AL-125-05 | 125 | 5 | 128.0 | 130.3 | 10.8 | 422 | 5 | 0.010 [0.10] | -0.010 [-0.10] | 90 | 10~80 |
| DC-AL-150-05 | 150 | 6 | 153.0 | 155.7 | 10.8 | 644 | 5 | 0.010 [0.10] | -0.010 [-0.10] | 105 | 10~80 |
| DC-AL-175-05 | 175 | 7 | 178.0 | 180.7 | 10.8 | 749 | 5 | 0.010 [0.10] | -0.010 [-0.10] | 120 | 10~80 |
| DC-AL-200-05 | 200 | 8 | 203.0 | 205.7 | 10.8 | 855 | 5 | 0.010 [0.10] | -0.007 [-0.07] | 150 | 10~80 |
| DC-AL-225-05 | 225 | 9 | 228.0 | 230.7 | 10.8 | 960 | 5 | 0.009 [0.07] | -0.007 [-0.07] | 170 | 10~80 |
| DC-AL-250-05 | 250 | 10 | 253.0 | 255.9 | 10.8 | 1220 | 5 | 0.008 [0.07] | -0.007 [-0.07] | 185 | 10~80 |
| DC-AL-275-05 | 275 | 11 | 278.0 | 280.9 | 10.8 | 1338 | 5 | 0.008 [0.07] | -0.007 [-0.07] | 185 | 10~80 |
| DC-AL-300-05 | 300 | 12 | 303.0 | 305.9 | 10.8 | 1462 | 5 | 0.007 [0.07] | -0.004 [-0.04] | 230 | 10~80 |
| DC-AL2-100-05 | 100 | 4 | 109.0 | 111.4 | 21.0 | 170 | 5×2本 | 0.010 [0.10] | -0.008 [-0.08] | 65 | 10~80 |
| DC-AL2-125-05 | 125 | 5 | 131.4 | 133.7 | 21.0 | 215 | 5×2本 | 0.010 [0.10] | -0.005 [-0.05] | 75 | 10~80 |
| DC-AL2-150-05 | 150 | 6 | 160.0 | 163.0 | 21.0 | 320 | 5×2本 | 0.010 [0.10] | -0.005 [-0.05] | 90 | 10~80 |
| DC-AL2-200-05 | 200 | 8 | 211.0 | 214.0 | 21.0 | 425 | 5×2本 | 0.010 [0.10] | -0.003 [-0.03] | 110 | 10~80 |

●Ⅱ型は出荷単位が2本になります ●定尺5mは伸張時です

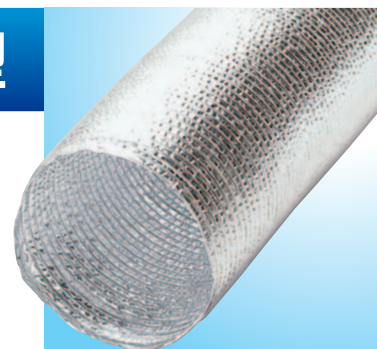


カナアルミダクト

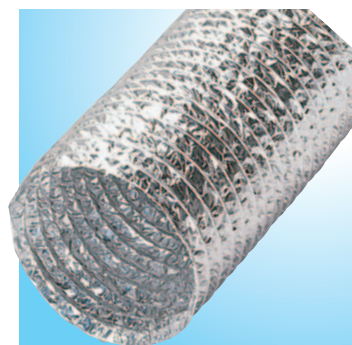

カナアルミⅡ型


構造図

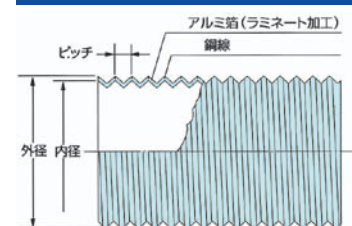

カナアルミダクト・カナアルミⅡ型付属品

アダプター継手 (材質 PE)


換気扇のダクト取付け口にアルミダクトを容易に接続できる異径継手です。

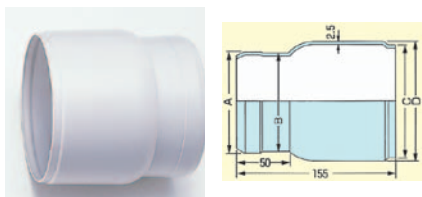

| 型番 | 呼称(mm) | A | B | C | D |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| S-AD-100 | 100 | 100 | 98 | 111 | 116 |
| S-AD-150 | 150 | 150 | 148 | 161 | 166 |
| S-AD-200 | 200 | 200 | 198 | 211 | 216 |


ダクト継手 (材質 PE) (φ75~200)

カナアルミダクト相互の接続に使用する同径継手です。

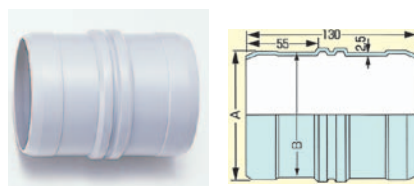

| 型番 | 呼称(mm) | A | B |
|----------|--------|-----|-----|
| S-DC-075 | 75 | 75 | 73 |
| S-DC-100 | 100 | 100 | 98 |
| S-DC-125 | 125 | 125 | 123 |
| S-DC-150 | 150 | 150 | 148 |
| S-DC-200 | 200 | 200 | 195 |

ダクト継手 (材質 PVC) (φ50)

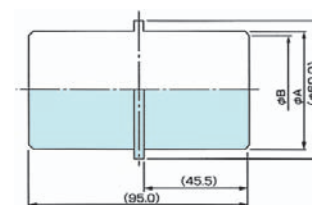

| 型番 | 呼称(mm) | A | B |
|----------|--------|------|------|
| S-DC-050 | 50 | 50.9 | 46.9 |

取付けにはSYバンドをご使用ください。
※各サイズ取揃えています。
※各種付属品の継手類(ダクト継手・アダプター継手)はカナアルミダクトⅡ型兼用です。