

ニューカナダクト


特長

1. 補強コード入りで耐圧性に優れています
2. 軽く、しなやかで省力化が図れます
3. 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます

用途

- 設備・機器類の送気・排気用
- 空調設備
- その他、集塵、送気・排気用

構造図

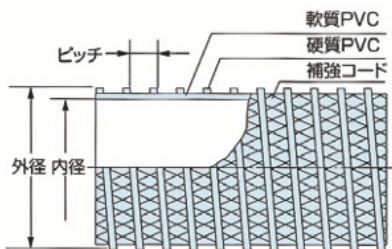

取り付け方法

取付けの際は、直接差込むか、専用のダクトカフスを使用して下さい。また締め付けにはSYバンドを使用して下さい。

カフス取付例



ダクトカフス付き

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa 以下 [kgf/cm ²]	許容減圧力(常温) MPa 以上 [kgf/cm ²]	許容 曲げ半径 mm 以上	取付け カフス 設定
		mm	インチ									
DC-NK-032-	T	32	1¼	32.0	39.2	8.5	280	50	0.10 [1.0]	-0.049 [-0.50]	32	有
DC-NK-038-	T	38	1½	38.0	45.8	9.0	350	50	0.10 [1.0]	-0.049 [-0.50]	38	有
DC-NK-050-	T	50	2	50.6	61.0	10.0	650	30	0.08 [0.8]	-0.049 [-0.50]	50	有
DC-NK-065-	T	65	2½	62.4	72.6	12.0	730	30	0.07 [0.7]	-0.049 [-0.50]	65	有
DC-NK-075-	T	75	3	76.4	86.8	15.1	780	30	0.07 [0.7]	-0.040 [-0.41]	75	有
DC-NK-090-	T	90	3½	88.9	99.3	15.1	945	30	0.07 [0.7]	-0.029 [-0.30]	90	有
DC-NK-100-	T	100	4	101.6	113.0	16.4	1100	30	0.07 [0.7]	-0.021 [-0.21]	100	有
DC-NK-125-	T	125	5	125.9	139.3	21.0	1580	20	0.04 [0.4]	-0.020 [-0.20]	125	有
DC-NK-150-	T	150	6	152.4	166.0	20.0	1950	20	0.03 [0.3]	-0.020 [-0.20]	150	有
DC-NK-175-	T	175	7	177.8	192.4	22.0	2540	20	0.03 [0.3]	-0.010 [-0.10]	175	有
DC-NK-200-	T	200	8	203.7	217.5	22.5	2760	20	0.02 [0.2]	-0.008 [-0.08]	200	有
※DC-NK-225-	T	225	9	227.0	242.4	23.5	3050	10	0.02 [0.2]	-0.007 [-0.07]	225	無
※DC-NK-250-	T	250	10	252.0	268.0	25.0	3450	10	0.02 [0.2]	-0.007 [-0.07]	250	無
※DC-NK-275-	T	275	11	278.0	294.0	28.0	3860	10	0.02 [0.2]	-0.005 [-0.05]	275	無
※DC-NK-300-	T	300	12	303.0	320.0	30.0	4000	10	0.02 [0.2]	-0.005 [-0.05]	300	無

●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。●φ175 カフスはゴム製(EPDM)です。●取付けカフスは全てオプションです。
(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。例)「φ100を15Mの場合」DC-NK-100-15