

傘釘

特徴

あらかじめ、頭部に座金をかかしてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部は通常パードであるがスクリュー加工もできる。

用途

波形亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒

コート傘釘

FN KNフジニッテイ



※……受注生産
●……在庫品

色	サイズ	#13×38mm		#13×41mm		#13×50mm	#13×41mm
		胴部		胴部		胴部	ステン
番号	呼称	パード	スクリュー	パード	スクリュー	スクリュー	スクリュー
A1	クリーム	—	—	—	—	※:83165014	—
A3	白	—	—	—	—	※:83165003	—
A6	グレー	※:83113806	—	●:83124106	●:83144106	—	—
A11	新茶	※:83113811	—	●:83124111	●:83144111	※:83165011	●:83654111
A19	レンガ	—	—	—	※:83144119	※:83165019	—
A20	ウグイス	—	—	※:83124120	—	—	—
A23	青	※:83113823	●:83133823	●:83124123	●:83144123	●:83165023	※:83654123
A27	青磁	—	—	※:83124127	—	—	—
A36	グリーン	—	—	—	—	※:83165036	—
A38	レッド	—	—	—	—	●:83165038	—
A45	シルバー	—	—	—	—	※:83165045	—
A50	ブロンズ	※:83113850	—	—	—	—	—
	パープルブルー	—	—	—	—	※:83165088	—
概算本数 約(本)/kg		400		385		325	
入数		25kg (1kg×25箱)		25kg (1kg×25箱)		25kg (1kg×25箱)	10,000本 (400×25)

(EG)

光沢メッキ傘釘

FN KNフジニッテイ

光沢めっき



サイズ	#13×38mm		#13×41mm		#13×50mm	#11×65mm
形状	パード	スクリュー	パード	スクリュー	スクリュー	スクリュー
商品コード	83213800	83223800	83214100	83224100	83225000	83423065
概算本数 約(本)/kg	400		385		325	134
入数	25kg (1kg×25箱)		25kg (1kg×25箱)		25kg (1kg×25箱)	20kg バラ詰

(溶融メッキ)

H.D.G.傘釘(ドブメッキ)

FN KNフジニッテイ

溶融亜鉛めっき




線径×長さ (mm)	ワッシャー寸法 (mm)	胴部			入数	本数 約(本)/kg
		スムーズ	パード	スクリュー		
#13×41	1.0×14	—	83314100	83344100	1kg×25	325
		—	83324100	83354100	25kg バラ	
#13×50	1.0×14	—	83315000	83345000	1kg×25	278
		—	83325000	83355000	25kg バラ	
#13×65	1.0×14	—	83316500	83346500	1kg×25	245
		—	83326500	83356500	25kg バラ	
#11×70	1.2×18	—	—	83367000	30kg バラ	120
#11×75	1.2×22	—	—	83367500		111
#11×90	1.2×18	—	—	83368800	20kg バラ	108
#10×100	1.2×22	83330000	—	—		81

#13×50mm(スクリュー)は20kg バラとなります。

瓦棒傘釘

FN KNフジニッテイ

光沢めっき

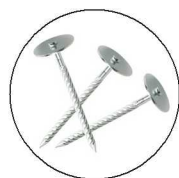

商品コード	サイズ (mm)	胴部	材質	仕上	入数/kg	ケース/kg	本数 約(本)/kg
83415000	#10×50						130
83416500	#10×65	スクリュー	鉄	光沢めっき	2×10箱	20	120
83417500	#10×75						110

※印がついている商品は受注生産、または在庫僅少品となっております。事前に在庫のご確認をお願いいたします。