
 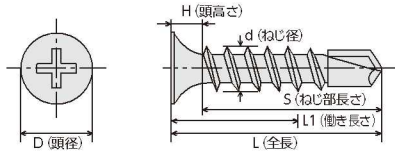


## ラッパ …石膏ボードと鋼製下地材の接合

FN KNフジニッテイ

ユニクロ




商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000753	DB-3525	3.5×25(2.8)	500本×10箱	25.0	8.4	4.5	3.5	全ねじ	16.3	2.3mmまで
88000754	DB-3532	3.5×32(2.8)	500本×10箱	32.0	8.4	4.5	3.5	全ねじ	23.3	2.3mmまで
88000755	DB-3535	3.5×35(2.8)	500本×10箱	35.0	8.4	4.5	3.5	全ねじ	26.3	2.3mmまで
88000756	DB-3541	3.5×41(2.8)	350本×10箱	41.0	8.4	4.5	3.5	全ねじ	32.3	2.3mmまで
88000757	DB-3548	3.5×48(2.8)	300本×10箱	48.0	8.4	4.5	3.5	全ねじ	39.3	2.3mmまで
88000759	DB-3957	3.9×57(3.1)	200本×10箱	57.0	8.6	5.0	3.9	全ねじ	48.3	2.3mmまで
88000760	DB-4265	4.2×65(3.4)	140本×10箱	65.0	8.6	5.0	4.2	50.0	55.3	3.2mmまで
88000761	DB-4275	4.2×75(3.4)	140本×10箱	75.0	8.6	5.0	4.2	50.0	65.3	3.2mmまで

## サラリブ付 …ケイカル板と鋼製下地材の接合

FN KNフジニッテイ

ユニクロ

全ねじ


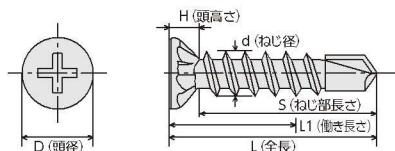


商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000762	DR-3919	3.9×19(3.1)	1,000本×10箱	19.0	7.0	3.0	3.9	全ねじ	11.7	2.3mmまで
88000763	DR-3925	3.9×25(3.1)	500本×10箱	25.0	7.0	3.0	3.9	全ねじ	16.3	2.3mmまで
88000764	DR-3932	3.9×32(3.1)	500本×10箱	32.0	7.0	3.0	3.9	全ねじ	23.3	2.3mmまで
88000765	DR-3935	3.9×35(3.1)	400本×10箱	35.0	7.0	3.0	3.9	全ねじ	26.3	2.3mmまで
88000766	DR-3941	3.9×41(3.1)	350本×10箱	41.0	7.0	3.0	3.9	全ねじ	32.3	2.3mmまで
88000767	DR-3951	3.9×51(3.1)	300本×10箱	51.0	7.0	3.0	3.9	全ねじ	42.3	2.3mmまで

## リブリーマー付 …木材・硬質ボードと鋼製下地材の接合

 FN KNフジニッテイ

ユニクロ

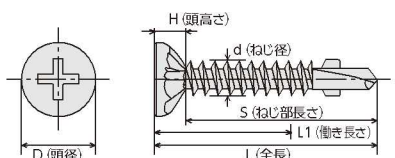

商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000768	DR-4228R	4.2×28(3.3)	500本×10箱	28.0	7.3	3.5	4.2	全ねじ	16.8	2.3mmまで
88000769	DR-4232R	4.2×32(3.3)	500本×10箱	32.0	7.3	3.5	4.2	全ねじ	20.8	2.3mmまで
88000770	DR-4237R	4.2×37(3.3)	500本×10箱	37.0	7.3	3.5	4.2	全ねじ	25.8	2.3mmまで
88000771	DR-4240R	4.2×40(3.3)	400本×10箱	40.0	7.3	3.5	4.2	全ねじ	28.8	2.3mmまで
88000772	DR-4245R	4.2×45(3.3)	300本×10箱	45.0	7.3	3.5	4.2	全ねじ	33.8	2.3mmまで
88000773	DR-4832R	4.8×32(3.9)	450本×10箱	32.0	9.2	3.7	4.8	全ねじ	19.2	3.2mmまで
88000774	DR-4837R	4.8×37(3.9)	350本×10箱	37.0	9.2	3.7	4.8	全ねじ	24.2	3.2mmまで
88000775	DR-4842R	4.8×42(3.9)	300本×10箱	42.0	9.2	3.7	4.8	全ねじ	29.2	3.2mmまで
88000776	DR-4845R	4.8×45(3.9)	250本×10箱	45.0	9.2	3.7	4.8	全ねじ	32.2	3.2mmまで
88000777	DR-4850R	4.8×50(3.9)	250本×10箱	50.0	9.2	3.7	4.8	40.0	37.2	3.2mmまで
88000778	DR-4860R	4.8×60(3.9)	170本×10箱	60.0	9.2	3.7	4.8	45.0	47.2	3.2mmまで
88000779	DR-4870R	4.8×70(3.9)	150本×10箱	70.0	9.2	3.7	4.8	45.0	57.2	3.2mmまで
88000780	DR-4880R	4.8×80(3.9)	140本×10箱	80.0	9.2	3.7	4.8	45.0	67.2	3.2mmまで

ねじ

セルフドリリングスクリユー  
(ドリスク) 鋼板用