
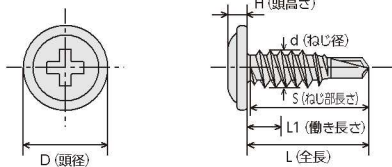


# セルフドリリングスクリュー(ドリスク)鋼板用

## ウエハー …板金鋼板用

FN KNフジニッタイ

ユニクロ

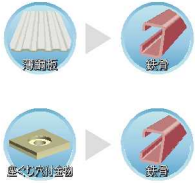


商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000781	DW-4213	4.2×13(3.4)	700本×10箱	13.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	5.7	2.3mmまで
88000782	DW-4216	4.2×16(3.4)	500本×10箱	16.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	8.7	3.2mmまで
88000783	DW-4219	4.2×19(3.4)	500本×10箱	19.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	11.7	3.2mmまで
88000784	DW-4225	4.2×25(3.4)	400本×10箱	25.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	16.3	3.2mmまで
88000785	DW-4230	4.2×30(3.4)	350本×10箱	30.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	20.3	3.2mmまで
88000786	DW-4235	4.2×35(3.4)	300本×10箱	35.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	25.3	3.2mmまで
88000787	DW-4240	4.2×40(3.4)	250本×10箱	40.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	30.3	3.2mmまで
88000788	DW-4245	4.2×45(3.4)	200本×10箱	45.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	35.3	3.2mmまで
88000789	DW-4250	4.2×50(3.4)	200本×10箱	50.0	11.7	1.2	4.2	全ねじ	40.3	3.2mmまで
88000790	DW-4825	4.8×25(3.9)	400本×10箱	25.0	12.1	1.2	4.8	全ねじ	13.5	3.2mmまで
88000791	DW-4835	4.8×35(3.9)	250本×10箱	35.0	12.1	1.2	4.8	全ねじ	23.5	3.2mmまで
88000792	DW-4840	4.8×40(3.9)	250本×10箱	40.0	12.1	1.2	4.8	全ねじ	28.5	3.2mmまで
88000793	DW-4845	4.8×45(3.9)	200本×10箱	45.0	12.1	1.2	4.8	全ねじ	33.5	3.2mmまで
88000794	DW-4850	4.8×50(3.9)	180本×10箱	50.0	12.1	1.2	4.8	全ねじ	38.5	3.2mmまで
88000795	DW-4860	4.8×60(3.9)	120本×10箱	60.0	12.1	1.2	4.8	50.0	48.5	3.2mmまで
88000796	DW-4870	4.8×70(3.9)	120本×10箱	70.0	12.1	1.2	4.8	50.0	58.5	3.2mmまで
88000797	DW-4880	4.8×80(3.9)	120本×10箱	80.0	12.1	1.2	4.8	50.0	68.5	3.2mmまで
88000798	DW-5100	4.8×100(3.9)	100本×10箱	100.0	12.1	1.2	4.8	50.0	88.5	3.2mmまで

## ヘックス …折版屋根と鋼製下地材の接合

FN KNフジニッタイ

ユニクロ

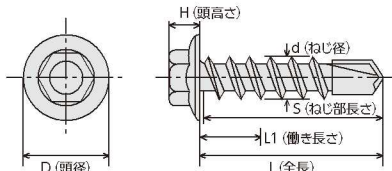

商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000799	DH-5016	5.0×16(3.9)	600本×10箱	16.0	10.8	5.2	5.0	全ねじ	6.1	3.2mmまで
88000800	DH-5019	5.0×19(3.9)	450本×10箱	19.0	10.8	5.2	5.0	全ねじ	9.1	4.5mmまで
88000801	DH-5025	5.0×25(3.9)	400本×10箱	25.0	10.8	5.2	5.0	全ねじ	13.5	4.5mmまで
88000802	DH-5035	5.0×35(3.9)	250本×10箱	35.0	10.8	5.2	5.0	全ねじ	23.5	4.5mmまで
88000803	DH-5040	5.0×40(3.9)	250本×10箱	40.0	10.8	5.2	5.0	全ねじ	28.5	4.5mmまで
88000805	DH-5045	5.0×45(3.9)	200本×10箱	45.0	10.8	5.2	5.0	全ねじ	33.5	4.5mmまで
88000806	DH-5050	5.0×50(3.9)	180本×10箱	50.0	10.8	5.2	5.0	全ねじ	38.5	4.5mmまで
88000807	DH-6019	6.0×19(5.3)	300本×10箱	19.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	8.6	3.2mmまで
88000808	DH-6025	6.0×25(5.3)	250本×10箱	25.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	13.0	6.0mmまで
88000809	DH-6035	6.0×35(5.3)	180本×10箱	35.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	20.9	6.0mmまで
88000810	DH-6040	6.0×40(5.3)	150本×10箱	40.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	25.9	6.0mmまで
88000811	DH-6045	6.0×45(5.3)	130本×10箱	45.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	30.9	6.0mmまで
88000812	DH-6050	6.0×50(5.3)	120本×10箱	50.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	35.9	6.0mmまで
88000813	DH-6060	6.0×60(5.3)	100本×10箱	60.0	12.8	6.5	6.0	50.0	45.9	6.0mmまで
88000814	DH-6070	6.0×70(5.3)	70本×10箱	70.0	12.8	6.5	6.0	55.0	55.9	6.0mmまで
88000815	DH-6090	6.0×90(5.3)	75本×10箱	90.0	12.8	6.5	6.0	60.0	75.9	6.0mmまで

ねじ

セルフドリリングスクリュー  
(ドリスク)鋼板用