


セルフドリリングスクリュー(ドリスク)無溶接工法用

■ ウエハーTHビス/ドリスク …ランナーとスタッドの接合

FN KNフジニッタイ

ユニクロ 全ねじ

商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000816	DWTH4213U	4.2×13(3.4)	1,000本×10箱	13.0	7.8	1.3	4.2	全ねじ	5.7	1.2~2.3mm

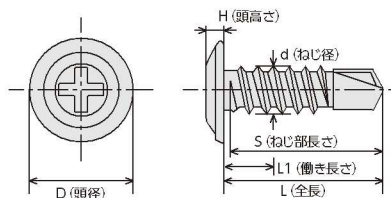


■ リブTHビス/ドリスク …ランナーとスタッドの接合

FN KNフジニッタイ

ユニクロ 全ねじ

商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000817	DRTH4213U	4.2×13(3.4)	1,000本×10箱	13.0	7.8	1.3	4.2	全ねじ	5.7	1.2~2.3mm


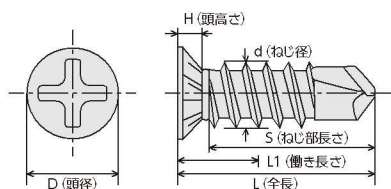


■ リブシャープTHビス …ランナーとスタッドの接合

FN KNフジニッタイ

ユニクロ 全ねじ

商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	適用板厚
88000678	FRTH4213U	4.2×13	1,000本×20箱	13.0	6.0	1.5	4.2	全ねじ	1.2mm以下

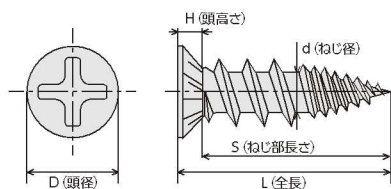 

ねじ

セルフドリリングスクリュー
(ドリスク)無溶接工法用