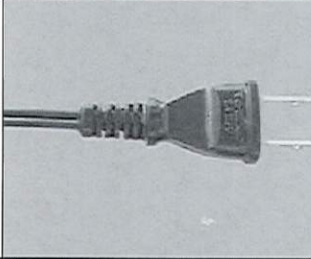
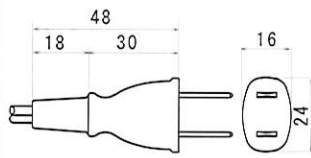
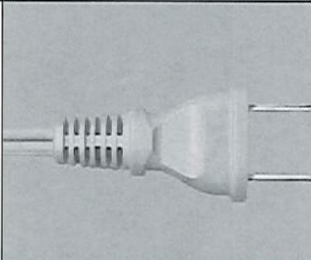
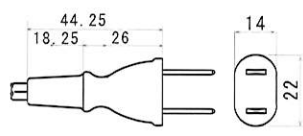
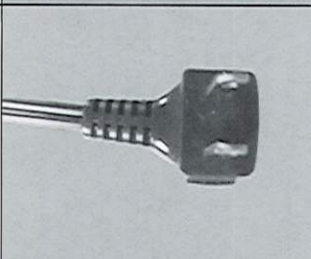
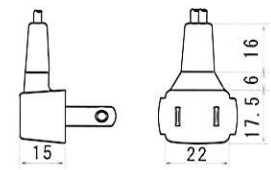
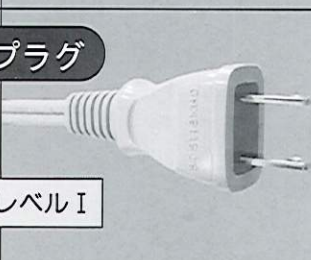
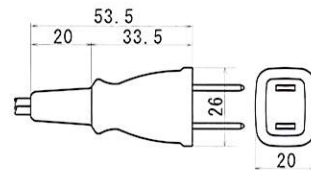

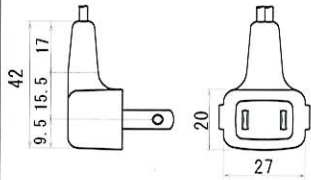
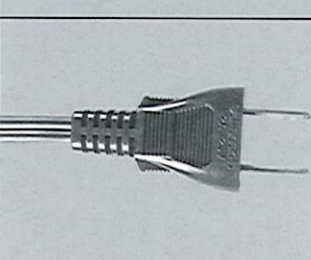
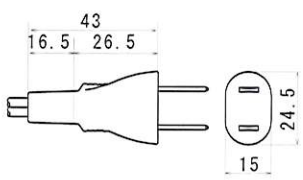


1. ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ

No.	使用コード 型番	商 品	概略図	表示
1	VFF 0.75mm ² CS-265			<PS>E JET KHD 7A 125V
2	VFF 0.75mm ² CS-216 エコ対応可			<PS>E JET KHD 7A 125V (小型プラグ)
3	VFF 0.75mm ² CS-145			<PS>E JET KHD 7A 125V (横形)
4	VFF 0.75mm ² CS-452 耐トラッキング性能 レベル I			<PS>E JET KHD 7A 125V (二重成形)
5	VFF 0.75mm ² CS-474 耐トラッキング性能 レベル I			<PS>E JET KHD 7A 125V (横型二重成形)
6	VFF 1.25mm ² CS-060 エコ対応可			<PS>E JET KHD 12A 125V