



HFB-512/519/512F/517F
HBC-512/519/512F
BN-512-519/512F/517F
 レバースタート式・プッシュスタート式

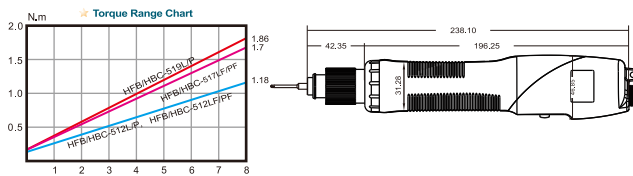

■ 適合コントローラー
SKP-BE32HL **SKP-BE32-2A**
 2台取り



 ■ スクリューカウンター ※P.12 参照
SKP-BC32HL




■ スロースタートコントロールBOX
KL-SSBN ※P.27 参照
 ■ シグナルコントロールBOX
KL-SCBSN ※P.27 参照



■ スクリューカウンター ※P.13 参照
SKP-BC32HL-3.0



HFB-830/850/830F
BN-830/850/830F
 レバースタート式・プッシュスタート式

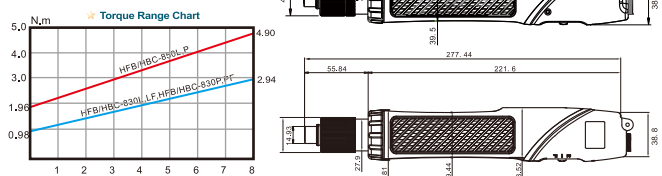

■ 適合コントローラー
SKP-40B



■ スロースタートコントロールBOX
KL-SSBN ※P.27 参照
 ■ シグナルコントロールBOX
KL-SCBSN ※P.27 参照



| | | |
|----------------|-------------|-------------|
| HFB-830L | HFB-830LF | HFB-850L |
| HFB-830P | HFB-830PF | HFB-850P |
| - | - | - |
| - | - | - |
| BN-830L | BN-830LF | BN-850L |
| BN-830P | BN-830PF | BN-850P |
| 0.98 ~ 2.94 | 0.98 ~ 2.94 | 1.96 ~ 4.90 |
| 10.0 ~ 30.0 | 10.0 ~ 30.0 | 20.0 ~ 50.0 |
| 無段階 | | |
| 1000 | 2000 | 1000 |
| - | - | - |
| 3.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 5.0 | 4.0 ~ 6.0 |
| 3.0 ~ 4.0 | 3.0 ~ 4.0 | 4.0 ~ 5.0 |
| 800 | | |
| 278 | | |
| 90W | | 120W |
| 5mm 六角 | | 6.35mm 六角 |
| No.2 x 2本 | | No.2, No.3 |
| KC-7 | | |
| SKP-40B | | |
| - | | |
| SKP-BC40HL-3.0 | | |
| SKP-40BN-800 | | |

■ コントローラー仕様

| | | |
|-----------|----------------------------|---|
| 型式 | SKP-32B-60W | SKP-BE32HL |
| 入力電源 | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 二次電力 | 24V / 32V Max.1.8A | 24V / 32V Max.1.8A |
| 外形寸法 (mm) | 145 x 60 x 35 | 165 x 80 x 55 |
| 重量 (g) | 250 | 460 |
| 機能 | 1台取り、HI/LO 2段切替 | 1台取り、HI/LO 2段切替 |
| 適合ドライバー | HFB-200シリーズ | HFB-200シリーズ HFB-500シリーズ ※HFB-517LF, PFを除く |
| 型式 | SKP-BE32-2A | SKP-40B |
| 入力電源 | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 二次電力 | 32V Max.5.5A | 40V Max.5.5A |
| 外形寸法 (mm) | 213 x 131 x 65 | 213 x 131 x 65 |
| 重量 (g) | 1800 | 1800 |
| 機能 | 2台取り | 1台取り |
| 適合ドライバー | HFB-200シリーズ HFB-500シリーズ | HFB-800シリーズ |

■ 静電対策仕様



HFB-200-ESDシリーズ
 HFB-500-ESDシリーズ
 HBC-200-ESDシリーズ
 HBC-500-ESDシリーズ

静電対策仕様
 基本機種名の末尾にESDを付けて下さい。
 例) HFB-512Lの場合HFB-512L-ESD
 となります。