

ブラシレスモーター
超小型ドライバー

スタンダードタイプ電動ドライバー

HFB-100シリーズ

本体重量わずか170g!!

極小ねじに適した超小型軽量電動ドライバー

人にやさしい

従来機種より大幅に小型化を実現。取り回しが楽で疲労感を軽減します。

省スペース

超小型コントローラーで作業スペースを犠牲にしません。

ブラシレスモーター搭載

カーボンブラシの交換が不要で楽々メンテナンス。モーターは3年保証。

回転数 HI/LO切り替え

1000回転/700回転を切り替えスイッチで選択できます。

低回転仕様（オプション）

 

HI 300/LO 250回転などの極小ねじに合わせた低回転型もオプションとして用意。



HFB-100/103
レバースタート式



小型 わずか**165mm!!**
軽量 わずか**170g!!**

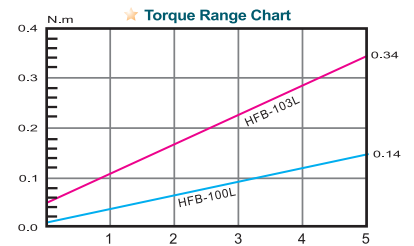

電動ドライバー仕様

型式	レバースタート プッシュスタート	HFB-100L	HFB-103L
出力トルク	Nm	0.008 ~ 0.14	0.05 ~ 0.34
	Kgf/cm	0.08 ~ 1.5	0.5 ~ 3.5
トルク調整		無段階	
回転速度 (r.p.m)	HI	1000	1000
	LO	700	700
適合ねじ(mm)	小ねじ	1.0 ~ 1.7	1.0 ~ 2.3
	タッピンねじ	1.0 ~ 1.5	1.0 ~ 2.0
重量(g)		170	
全長(mm)		165	
適合ビット			

コントローラー仕様

型式	SKP-12HL
入力電源	AC 100~240V
二次電力	9V / 12V Max.2.5A
外形寸法 (mm)	105 x 52 x 31
重量 (g)	140
機能	HI/LO 2段切替
適合機種	HFB-100シリーズ