

2×4工法専用釘

ZN釘 接合金物用釘 (公財)日本住宅・木材技術センター認定品



熔融亜鉛めっき

Zマーク品

商品コード		品番	仕様	線径×長さ	定価	
1kg×25箱	5kg×4箱				1kg×25箱	5kg×4箱
31205000	31204070	ZN40	 ●1kgあたりの概数 約328本	3.33×38.1	オープン	オープン
31205005	31204075	ZN65	 ●1kgあたりの概数 約208本	3.33×63.5	オープン	オープン
31205010	31204080	ZN90	 ●1kgあたりの概数 約101本	4.11×88.9	オープン	オープン
—	31204085※	ZN80	 ●1kgあたりの概数 約69本	5.26×78.3	—	オープン
31205015	—	ZS50	 ●1kgあたりの概数 約144本	4.50×50	オープン	—

2×4工法用連結釘



ユニクロ



JIS A 5508

商品コード	品番	釘仕様	線径×長さ	入数	定価	
31914000※ 31914100※	MN23-40 GNC40 MN23-40 GNF40	 ワイヤ連結 斜め連結 タケノコ(山巻)	ユニクロ スムースシャンク カップ/平頭	2.34×38.1	200本×40巻	20,370円
31610010 31610015	MP23-40 GNC40 MP23-40 GNF40	 シート連結 斜め連結 フラット(平巻)	ユニクロ スムースシャンク カップ/平頭	2.34×38.1	200本×40巻	20,370円
31610021 31610026	MP24-50 GNC50 MP24-50 GNF50	 シート連結 斜め連結 フラット(平巻)	ユニクロ スムースシャンク カップ/平頭	2.45×50.8	200本×40巻	24,120円


ハズレンシート
(特許取得)

電気亜鉛めっき

同等認定品

31610100	ZMP40 Dマーク	 電気亜鉛めっき +コート(茶) スムースシャンク 平頭 (ZN40同等品)	3.33×38.1	100本×20巻	7,230円
31610105	ZMP65 Dマーク	 電気亜鉛めっき スムースシャンク 平頭 (ZN65同等品)	3.33×63.5	100本×20巻	9,380円

Dマーク (公財)日本住宅・木材技術センター認定品

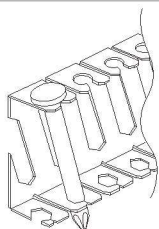

釘はずれ防止に役立つ特別形状(特許3159036号)のハズレンシート

従来のシート(プラスチックシートまたはブラシート)による釘の連結方法では、コの字型断面を持つ上下の釘保持部の丸穴に釘を差し込んで保持していたが、シート自体が柔らかい樹脂であるため、短い釘ほど外れ易い、という欠点があった。

この問題を解決するため、下側保持部の穴を閉じた形状に変更して釘が外れにくいシート連結体に改良した。以来、手で掴んだ時や釘打機に装填する時に、外れ易かった釘の脱落が殆どなくなった。

ハズレンシートはZMP/KMP/CMPの3種に使用されている。