


プッシュオフクランプレバー (ステンレス)

PCSM, PCS

Push Off Clamp Levers (Stainless) PCSM,PCS

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用するステンレス仕様のレバーです。
レバーを下へ押す事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、
レバーがフリーになりますので、誤動作防止をすることができます。
レバーの回し半径が違う5種類の中から、適度な荷重でご使用できる製品を選定して下さい。

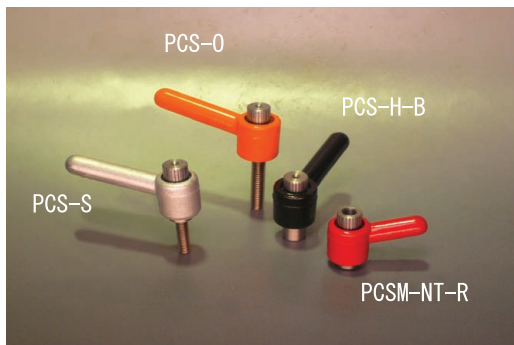

PCS

ご注文の際は、品番とおよびカラーの指定をしてください。

- おねじの場合** $\frac{\text{PCSM-6} \times \text{30-B}}{\text{品番} \quad \text{L} \quad \text{カラー}}$
- おねじHタイプの場合** $\frac{\text{PCSM-5H} \times \text{30-S}}{\text{品番} \quad \text{L} \quad \text{カラー}}$
- めねじ貫通穴の場合** $\frac{\text{PCSM-16NT-S}}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$
- めねじ貫通穴Hタイプの場合** $\frac{\text{PCSM-4HNT-O}}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$

おねじタイプ

品番	L	
PCSM- 4	10 15 20 25 30 40 50	
PCSM- 4H		
PCSM- 5		
PCSM- 5H		
PCSM- 6		
PCSM- 6H		
PCS- 4		
PCS- 4H		
PCS- 5		
PCS- 5H		
PCS- 6		
PCS- 6H		
PCS- 8		15 20 25 30 40 50 60
PCS- 8H		
PCS-10		20 25 30 40 50 60 80
PCS-10H		
PCS-12	25 30 40 50 60 80	
PCS-12H		
PCS-16	30 40 50 60 80	
PCS-16H		

めねじタイプ

品番
PCSM- 4
PCSM- 4H
PCSM- 5
PCSM- 5H
PCSM- 6
PCSM- 6H
PCS- 4
PCS- 4H
PCS- 5
PCS- 5H
PCS- 6
PCS- 6H
PCS- 8
PCS- 8H
PCS-10
PCS-10H
PCS-12
PCS-12H
PCS-16
PCS-16H

めねじ貫通タイプ

品番
PCSM- 4 NT
PCSM- 4HNT
PCSM- 5 NT
PCSM- 5HNT
PCSM- 6 NT
PCSM- 6HNT
PCS- 4 NT
PCS- 4HNT
PCS- 5 NT
PCS- 5HNT
PCS- 6 NT
PCS- 6HNT
PCS- 8 NT
PCS- 8HNT
PCS-10 NT
PCS-10HNT
PCS-12 NT
PCS-12HNT
PCS-16 NT
PCS-16HNT

カラー
B(ブラック)
O(オレンジ)
R(レッド)
S(シルバー)