

スイッチレバー SL


Switch Levers SL

RoHS指令適合品

鋼材S45Cを加工し、シンプルにトルク力が得られる形になっています。
ボス中央部には、リーマー穴を標準品とし、
回し半径より、それぞれご使用条件に合わせ選定して下さい。



SL

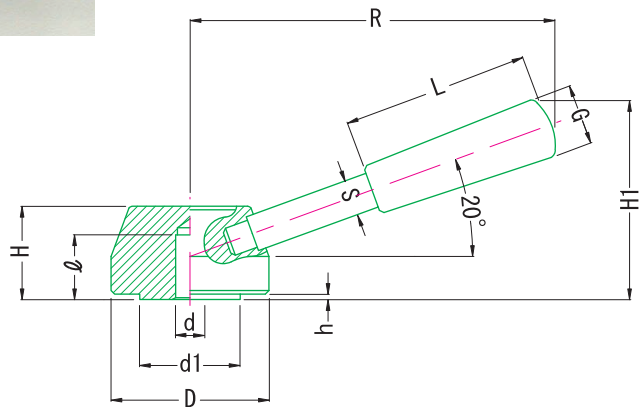

- 材表
- ボス : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 - シャフト : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 - グリップ : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black

Unit : mm

品番	R	d	ℓ	D	H	H1	d1	h	S	G	L	(g)
SL-90	90	8	13	40	20	49	30	1	10	20	62	210
SL-100	100	10	14	45	22	54	34					290
SL-125	125		16	50	25	65	38		12	25	74	385
SL-140	140	12	19	55	28	73	40					550
SL-160	160	14	22	65	32	83	50		15	32	102	865
SL-180	180	16	26	80	40	94	65					1,540