

# ピラーグリップレバー PGL, PGL-sus

## Pillar Grip Levers PGL,PGL-sus

手動操作によるレバー操作が必要な箇所に用いられ、ねじ径がM8・M10・M12の3種類とレバーの全長がそれぞれ3種類ございます。ステンレス製もございますので、それぞれご使用条件に合わせ選定して下さい。

RoHS指令適合品




PGL



PGL-sus

- 材表** シャフト shaft : 鋼材SUM22・クロムメッキ Steel Chrome plating  
 シャフト shaft : ステンレスSUS303 Stainless steel  
 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black

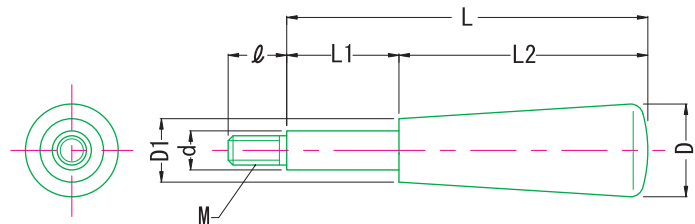

Unit : mm

品番	品番	M	L	L1	L2	∅	d	D	D1	(g)
PGL- 6 × 63	PGL- 6 × 63-sus	M 6 × P1.0	63	23	40	12	10	18	15	63
PGL- 6 × 80	PGL- 6 × 80-sus		80	40						49
PGL- 6 × 100	PGL- 6 × 100-sus		100	60						61
PGL- 8 × 80	PGL- 8 × 80-sus	M 8 × P1.25	80	18	62	20	20	18	18	60
PGL- 8 × 100	PGL- 8 × 100-sus		100	38						71
PGL- 8 × 125	PGL- 8 × 125-sus		125	63						87
PGL-10 × 100	PGL-10 × 100-sus	M10 × P1.5	100	26	74	25	12	25	20	84
PGL-10 × 125	PGL-10 × 125-sus		125	51						130
PGL-10 × 160	PGL-10 × 160-sus		160	86						155
PGL-12 × 125	PGL-12 × 125-sus	M12 × P1.75	125	23	102	30	14	32	22	168
PGL-12 × 160	PGL-12 × 160-sus		160	58						210
PGL-12 × 200	PGL-12 × 200-sus		200	98						260