

# オーバルグリップレバー OGL, OGL-sus

Oval Grip Levers OGL,OGL-sus

RoHS指令適合品


手動操作によるレバー操作が必要な箇所に用いられ、ねじ径がM8・M10・M12の3種類とレバーの全長がそれぞれ3種類ございます。ステンレス製もございますので、それぞれご使用条件に合わせ選定して下さい。



OGL



OGL-sus

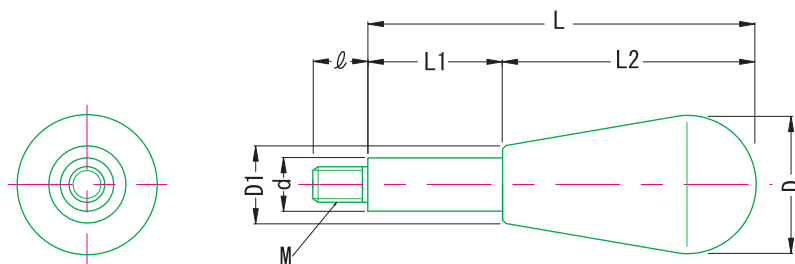

- **材表** シャフト shaft : 鋼材SUM22・クロムメッキ Steel Chrome plating  
 シャフト shaft : ステンレスSUS303 Stainless steel  
 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black

Unit : mm

品番	品番	M	L	L1	L2	φ	d	D	D1	(g)
OGL- 6 × 63	OGL- 6 × 63-sus	M 6 × P1.0	63	32	31	12	8	20	14	32
OGL- 6 × 80	OGL- 6 × 80-sus		80	49						40
OGL- 6 × 100	OGL- 6 × 100-sus		100	69						47
OGL- 8 × 80	OGL- 8 × 80-sus	M 8 × P1.25	80	38	42	20	10	26	17	69
OGL- 8 × 100	OGL- 8 × 100-sus		100	58						81
OGL- 8 × 125	OGL- 8 × 125-sus		125	83						97
OGL-10 × 100	OGL-10 × 100-sus	M10 × P1.5	100	46	54	25	12	33	20	132
OGL-10 × 125	OGL-10 × 125-sus		125	71						153
OGL-10 × 160	OGL-10 × 160-sus		160	106						185
OGL-12 × 125	OGL-12 × 125-sus	M12 × P1.75	125	57	68	30	14	38	23	185
OGL-12 × 160	OGL-12 × 160-sus		160	92						265
OGL-12 × 200	OGL-12 × 200-sus		200	132						315