


セブンロブノブ SLK, SLK-sus

Seven Lobe Knobs SLK, SLK-sus

RoHS指令適合品

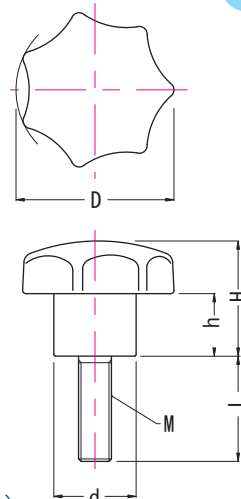

SLK 材 ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 (ガラス繊維強化)
Glass-fiber Nylon resin
ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート
Steel Trivalent Chromate

SLK-sus 材 ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 (ガラス繊維強化)
Glass-fiber Nylon resin
ネジ screw : ステンレスSUS304 Stainless

Unit : mm

品番	品番	D	M	L	d	H	h	(g)
SLK-25 × 10	SLK-25 × 10-sus	25	M 5 × P0.8	10	12	16	8	5
SLK-25 × 15	SLK-25 × 15-sus			15				7
SLK-25 × 20	SLK-25 × 20-sus			20				7
SLK-25 × 25	SLK-25 × 25-sus			25				8
SLK-25 × 30				30				8
SLK-32 × 10		32	M 6 × P1.0	10	14	20	10	8
SLK-32 × 16				16				10
SLK-32 × 20	SLK-32 × 20-sus			20				12
SLK-32 × 25	SLK-32 × 25-sus			25				12
SLK-32 × 30	SLK-32 × 30-sus			30				12
SLK-32 × 35				35				13
SLK-32 × 45				45				14
SLK-32 × 60		60	21					
SLK-40 × 16		40	M 8 × P1.25	16	18	25	13	22
SLK-40 × 20	SLK-40 × 20-sus			20				23
SLK-40 × 25	SLK-40 × 25-sus			25				24
SLK-40 × 30	SLK-40 × 30-sus			30				25
SLK-40 × 35				35				26
SLK-40 × 40	SLK-40 × 40-sus			40				28
SLK-40 × 50				50				31
SLK-40 × 55		55	35					
SLK-50 × 15		50	M10 × P1.5	15	22	32	17	41
SLK-50 × 20				20				43
SLK-50 × 25	SLK-50 × 25-sus			25				45
SLK-50 × 30	SLK-50 × 30-sus			30				47
SLK-50 × 35				35				50
SLK-50 × 40				40				53
SLK-50 × 45	SLK-50 × 45-sus			45				55
SLK-50 × 50		50	58					
SLK-50 × 55		55	62					
SLK-63 × 20		63	M12 × P1.75	20	26	40	21	95
SLK-63 × 25				25				97
SLK-63 × 30	SLK-63 × 30-sus			30				99
SLK-63 × 35				35				100
SLK-63 × 40	SLK-63 × 40-sus			40				102
SLK-63 × 50	SLK-63 × 50-sus			50				105
SLK-63 × 60				60				109

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C