

エンプラノブ PK-L, PK-L-sus

Engineering Plastic Knobs PK-L, PK-L-sus

RoHS指令適合品


ナイロン製のオネジノブです。
ネジがステンレスになっていて防錆効果が高いタイプもご用意しています。



PK-L



PK-L-sus

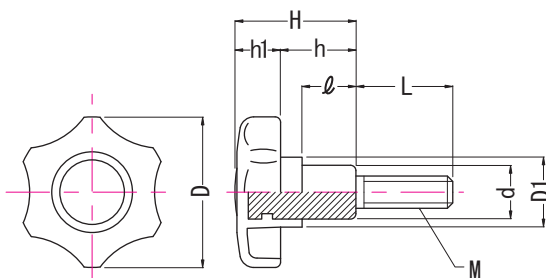

- 材表 ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon resin Black
 ネジ screw : 鋼材SUM22・黒色三価クロメート Steel Black Trivalent Chromate
 ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless steel

Unit : mm

品番	品番	D	M	L	H	D1	d	h	h1	ℓ	(g)
PK-40×30	PK-40×30-sus	40	M 8×P1.25	30	25	18	14	13	12	10	45
PK-40×40	PK-40×40-sus			40							50
PK-40×50	PK-40×50-sus			50							55
PK-50×30	PK-50×30-sus	50	M10×P1.5	30	32	22	17	17	15	16	75
PK-50×40	PK-50×40-sus			40							80
PK-50×50	PK-50×50-sus			50							90
PK-63×30	PK-63×30-sus	63	M12×P1.75	30	40	26	21	21	19	19	140
PK-63×40	PK-63×40-sus			40							150
PK-63×50	PK-63×50-sus			50							160
PK-80×40	PK-80×40-sus	80	M16×P2.0	40	50	32	25	25	25	23	270
PK-80×50	PK-80×50-sus			50							285
PK-80×60	PK-80×60-sus			60							300

注意事項 使用温度 max80℃ min-20℃