


ナールドナット ZKS, ZKN ZKS-sus, ZKN-sus

Knurled Nuts ZKS, ZKN, ZKS-sus, ZKN-sus

RoHS指令適合品

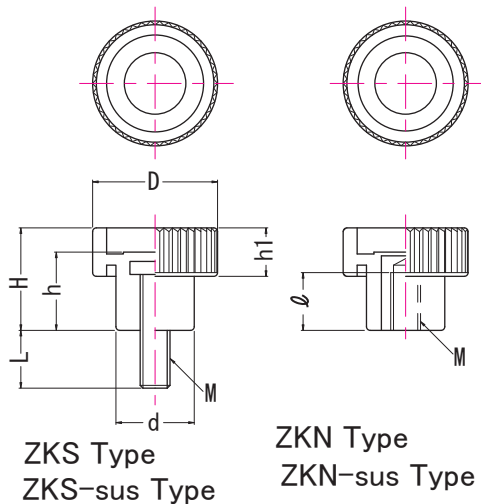

ZKS
ZKN

材表 ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA6 Glass-fiber Nylon resin
オネジ mail screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate
メネジ female screw : 黄銅C3604B Brass

ZKS-sus
ZKN-sus

材 ノブ konob : 黒色ナイロン樹脂PA6 Glass-fiber Nylon resin
オネジ mail screw : ステンレスSUS303 Stainless
メネジ female screw : ステンレスSUS303 Stainless

おねじタイプ

Unit : mm

品番	品番	M	L	D	H	d	h	h1	(g)
ZKS-4×20		M 4×P0.7	20						5
ZKS-5×15	ZKS-5×15-sus	M 5×P0.8	15	20	13	12	11	8	6
ZKS-5×20	ZKS-5×20-sus		20						7
ZKS-6×15	ZKS-6×15-sus	M 6×P1.0	15	25	19	15	17	9	11
ZKS-6×20	ZKS-6×20-sus		20						12
ZKS-6×30	ZKS-6×30-sus		30						14
ZKS-8×20	ZKS-8×20-sus	M 8×P1.25	20	30	21	18	11	11	21
ZKS-8×30	ZKS-8×30-sus		30						24
ZKS-8×40	ZKS-8×40-sus		40						27

めねじタイプ

Unit : mm

品番	品番	M	φ	D	H	d	h	h1	(g)
ZKN- 4		M 4×P0.7		20	13	12	11	8	6
ZKN- 5	ZKN- 5-sus	M 5×P0.8	5						5
ZKN- 6	ZKN- 6-sus	M 6×P1.0	10	25	19	15	17	9	9
ZKN- 8	ZKN- 8-sus	M 8×P1.25							30
ZKN-10	ZKN-10-sus	M10×P1.5	16	35	28	21	23	13	23

注意事項

使用温度 max80°C min-20°C