
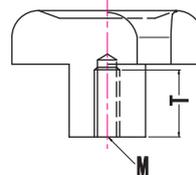
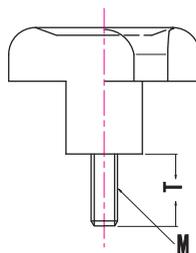
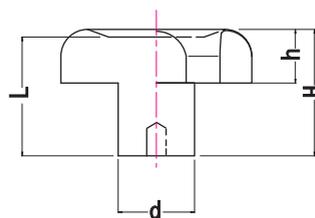


ステンレス製ハンドノブ ZS, ZS-T

Stainless Hand Knobs ZS

RoHS指令適合品

ロストワックスにて製造をしたステンレス製ハンドノブです。
腐食の心配がない為、食品機械・屋外設置の機器に最適な部品です。
ボス中央にタップ加工をしたものと無垢のものがあります。ご使用条件に合わせ選定して下さい。

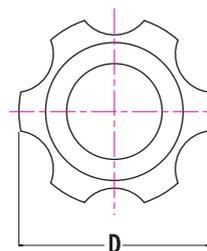

材 ステンレスSCS13 (SUS304相当) Stainless

表 電解研磨

Unit : mm

品番	D	d	L	H	h	T	M	(g)
ZS-32-C							-	65
ZS-32-M5	32	12	21	22	11.0	10	M 5×P0.8	63
ZS-32-M6							M 6×P1.0	63
ZS-40-C	40	15	24	25	11.0	13	-	110
ZS-40-M8							M 8×P1.25	107
ZS-50-C	50	19	30	32	14.5	17	-	210
ZS-50-M10							M10×P1.5	205
ZS-63-C	63	24	37	40	17.5	22	-	400
ZS-63-M12							M12×P1.75	390
ZS-32-M5×T	32	12	21	22	11.0	15, 20	M 5×P0.8	70~
ZS-32-M6×T						25, 30	M 6×P1.0	70~
ZS-40-M8×T	40	15	24	25	11.0	20, 25, 30, 40, 50	M 8×P1.25	130~
ZS-50-M10×T	50	19	30	32	14.5	20, 25, 30, 40, 50	M10×P1.5	240~
ZS-63-M12×T	63	24	37	40	17.5	25, 30, 40, 50	M12×P1.75	420~