


クロスノブ CK

Cross Knobs CK



ボスセンターにセンター穴・リーマー穴・タップ穴を加工していますので、
いずれかより選定して下さい。

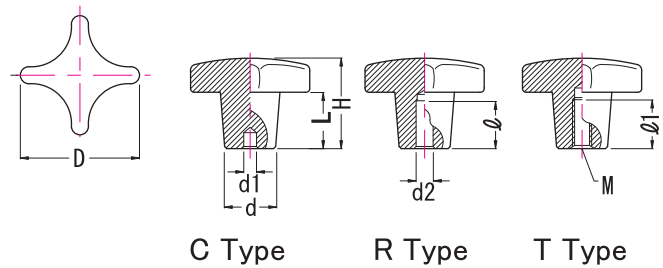

- 材 鋳鉄FC200 Cast iron
- 表 黒色焼付塗装 Powder baked Black

センター穴タイプ

Unit : mm

品番	D	d1	d	H	L	(g)
CK-40-C	40	5	18	25	13	80
CK-50-C	50		25	32	18	145
CK-63-C	63		26	40	23	270
CK-80-C	80		35	50	28	550

リーマー穴タイプ

Unit : mm

品番	D	d2	l	d	H	L	(g)
CK-40-R	40	8	18	18	25	13	75
CK-50-R	50	10	21	25	32	18	135
CK-63-R	63	12	25	26	40	23	250
CK-80-R	80	16	32	35	50	28	510

タップ穴タイプ

Unit : mm

品番	D	M	l1	d	H	L	(g)
CK-40-T	40	M 8×P1.25	14	18	25	13	75
CK-50-T	50	M10×P1.5	18	25	32	18	135
CK-63-T	63	M12×P1.75	22	26	40	23	250
CK-80-T	80	M16×P2.0	30	35	50	28	510