

ダイヤルインジケーター MD



Dial Indicators MD

RoHS指令適合品


2針式で回転数を表示するダイヤルインジケーターです。



ダイヤル・インジケーター構造図

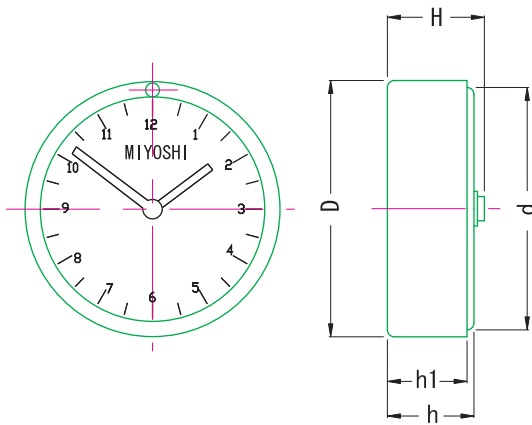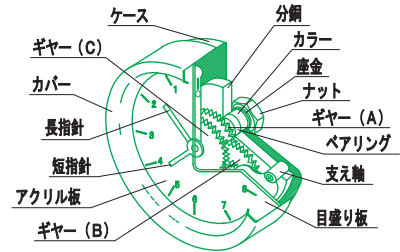

取付け (使用可) 範囲

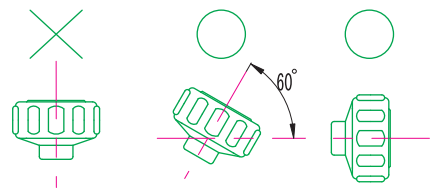

Unit : mm

品番	D	回転方向	回転比	d	H	h	h1	(g)	許容回転数
MD-53-R-1/12	53.9	R (右)	1/12	52.2	25	21.5	18	75	300 min ⁻¹
MD-53-R-1/25			1/25						
MD-53-L-1/12		L (左)	1/12						
MD-53-L-1/25			1/25						
MD-75-R-1/12	75.6	R (右)	1/12	73.5		22.0	135		
MD-75-R-1/25			1/25						
MD-75-R-1/36			1/36						
MD-75-R-1/64			1/64						
MD-75-L-1/12		L (左)	1/12						
MD-75-L-1/25			1/25						
MD-75-L-1/36			1/36						
MD-75-L-1/64			1/64						

注意事項 使用温度 max60°C min-20°C