


# エンプラディスクハンドル車 EDH-F

## Engineering Plastic Handwheels EDH-F

RoHS指令適合品

グリップを折りたためばハンドル内に収納できる、デザイン性に優れたハンドル車です。ボスセンターには、穴加工がしてあります。目隠し用のセンタープレートが標準で付いています。

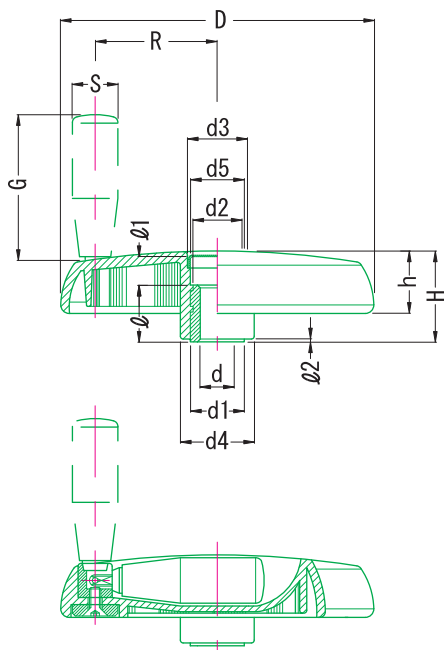

- 材表 本体 body : 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP Polypropylene plastic Black
- インサートボス boss : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
- センタープレート cap : 白色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic White
- グリップ grip : 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP Polypropylene plastic Black

注 グリップは、含まれております。

Unit : mm

| 品番        | D   | d(H7) | Ø  | H  | h  | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Ø1 | Ø2  | R  | S  | G  | (g) |
|-----------|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| EDH-100-F | 102 | 10    | 22 | 34 | 24 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 9  | 0.2 | 39 | 14 | 50 | 170 |
| EDH-125-F | 125 | 12    | 27 | 39 | 28 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 8  |     | 49 | 19 | 56 | 307 |
| EDH-150-F | 150 | 14    | 30 | 44 | 32 |    |    | 34 | 38 | 30 | 10 |     | 58 | 23 | 65 | 432 |
| EDH-175-F | 176 | 16    | 28 | 49 | 36 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 16 |     | 70 | 26 | 80 | 577 |
| EDH-200-F | 200 | 20    | 36 | 53 | 39 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 13 |     | 81 | 28 | 90 | 767 |
| EDH-250-F | 250 |       |    | 60 | 43 |    |    | 40 | 38 | 50 | 57 |     | 48 |    |    | 19  |

注意事項

使用温度 max80°C min-20°C