



# アルミニウム製ハンドル車 AHN, AH-N

Aluminum Handwheels AHN,AH-N

RoHS指令適合品

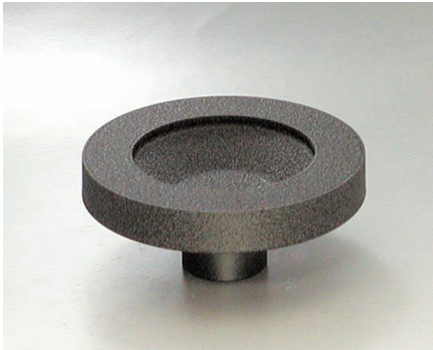

AH-N + ER

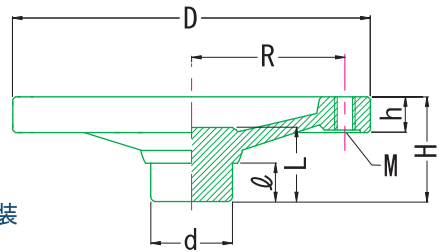

**材表** ハンドル車 handle : アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装  
Aluminum Painted black

**注** グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

寸法表

追加工の詳細 P.271~P.272参照

握りネジなし 握りネジ付

Unit: mm

品番	品番	D	d	H	h	L	ℓ	M	R	(g)
AHN- 80	AH- 80-N	80	27	32	13	22	14	M 8×P1.25	32	140
AHN-100	AH-100-N	100	30	38	14	25	17		41	200
AHN-125	AH-125-N	125	33	42	15	28	20		53	300
AHN-160	AH-160-N	160	38	51	18	32	20	M10×P1.5	69	560
AHN-200	AH-200-N	200	45	56	20	36	88		890	

推奨グリップ

握りネジ付

エンプラ回転握り 詳細 P.214参照

Unit: mm

品番	M	品番	ℓ	S	G
AH- 80-N	M 8×P1.25	ER- 8	13	18	65
AH-100-N					
AH-125-N					
AH-160-N	M10×P1.5	ER-10	14	22	84
AH-200-N					

グリップ詳細 P.151~P.172参照