


ツアームハンドル TA

Two Arm Handles TA

RoHS指令適合品

荷重を加えやすいレバータイプのハンドルです。トルクが必要な場合に選定して下さい。
ボスセンター部には、穴加工がしてあります。

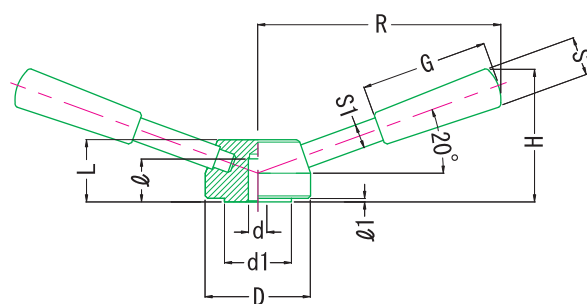

- 材表
 ボス boss : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 レバー lever : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black

Unit : mm

品番	R	d	φ	D	d1	H	L	φ1	S	S1	G	(g)
TA-90	90	8	13	40	24	49	20	1	20	10	62	260
TA-100	100	10	14	45	33	54	22					360
TA-125	125		16	50	37	65	25		480			
TA-140	140	12	19	55	42	73	28		640			
TA-160	160	14	22	65	49	83	32		1,000			
TA-180	180	16	26	80	60	94	40		1,400			