

ステンレス製クランクハンドル CHS-N

Stainless Crank Handls CHS-N




ステンレス製のクランクハンドルです。



材 ステンレスSCS13 (SUS304相当) Stainless

表 電解研磨

注 グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

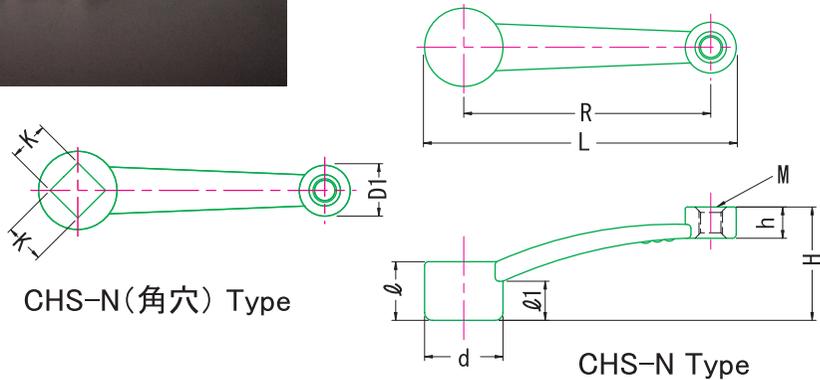

CHS-N(角穴) Type

CHS-N Type

寸法表

Unit : mm

| 品番 | 品番 | R | K | d | φ | φ1 | L | H | D1 | h | M | (g) |
|-----------|--------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-------------|-----|
| CHS-63-N | CHS-63-8-N | 63 | 8 | 20 | 15 | 10 | 80 | 29 | 13 | 8 | M 6 × P1.0 | 60 |
| | CHS-63-10-N | | 10 | | | | | | | | | |
| CHS-80-N | CHS-80-10-N | 80 | 10 | 23 | 17 | 11 | 99 | 34 | 15 | 10 | M 8 × P1.25 | 90 |
| | CHS-80-12-N | | 12 | | | | | | | | | |
| CHS-100-N | CHS-100-12-N | 100 | 12 | 25 | 19 | 13 | 120 | 38 | 15 | 10 | M 8 × P1.25 | 120 |
| | CHS-100-14-N | | 14 | | | | | | | | | |
| CHS-125-N | CHS-125-14-N | 125 | 14 | 30 | 22 | 15 | 150 | 45 | 19 | 12 | M10 × P1.5 | 210 |
| | CHS-125-17-N | | 17 | | | | | | | | | |
| CHS-160-N | CHS-160-17-N | 160 | 17 | 33 | 25 | 18 | 186 | 50 | 19 | 12 | M10 × P1.5 | 300 |
| | CHS-160-19-N | | 19 | | | | | | | | | |
| CHS-200-N | CHS-200-19-N | 200 | 19 | 38 | 27 | 19 | 231 | 57 | 23 | 15 | M12 × P1.75 | 450 |
| | CHS-200-22-N | | 22 | | | | | | | | | |
| CHS-250-N | CHS-250-19-N | 250 | 19 | 42 | 31 | 20 | 284 | 63 | 23 | 15 | M12 × P1.75 | 690 |
| | CHS-250-22-N | | 22 | | | | | | | | | |

| ボス穴なし | ボス角穴付き | 推奨グリップ | ステンレス筒型線り | ステンレス回転線り |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 品番 | 品番 | M | 品番 | 品番 |
| CHS-63-N | CHS-63-8-N | M 6 × P1.0 | SSG-6 | SSR-6 |
| | CHS-63-10-N | | | |
| CHS-80-N | CHS-80-10-N | M 8 × P1.25 | SSG-8 | SSR-8 |
| | CHS-80-12-N | | | |
| CHS-100-N | CHS-100-12-N | M 8 × P1.25 | SSG-8 | SSR-8 |
| | CHS-100-14-N | | | |
| CHS-125-N | CHS-125-14-N | M10 × P1.5 | SSG-10 | SSR-10 |
| | CHS-125-17-N | | | |
| CHS-160-N | CHS-160-17-N | M10 × P1.5 | SSG-10 | SSR-10 |
| | CHS-160-19-N | | | |
| CHS-200-N | CHS-200-19-N | M12 × P1.75 | SSG-12 | SSR-12 |
| | CHS-200-22-N | | | |
| CHS-250-N | CHS-250-19-N | M12 × P1.75 | SSG-12 | SSR-12 |
| | CHS-250-22-N | | | |

グリップ詳細 P.151~P.172参照