

# クランクハンドル（ストレート） QA-N, QB-N

Crank Handles Straight Type QA-N, QB-N



JIS B2602-3号 相当のストレートクランクハンドルです。




QA-N



QB-N

QA-N + AS

QB-N + AS

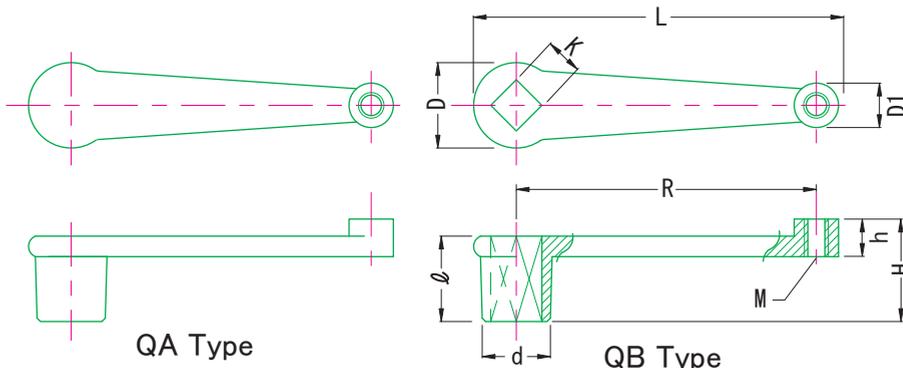

品番		R	K	d	φ	D	D1	H	h	L	M	QA (g)	QB (g)
	QB- 32-N	32	8	15	16	19	14	22	11	49	M 6×P1.0		34
QA- 50-N	QB- 50-N	50	10	20	19	23	15	26	12	69		68	53
QA- 63-N	QB- 63-N	63		23	21	26	17	28	14	85	M 8×P1.25	110	93
QA- 80-N	QB- 80-N	80	12	28	24	32	18	31	14	105		172	145
QA-100-N	QB-100-N	100	14	31	29	37	18	35	14	127	M10×P1.5	260	217
QA-125-N	QB-125-N	125	17	36	35	40	18	44	17	157		374	300
QA-160-N	QB-160-N	160	19	39	38	44	20	45	17	192	M12×P1.75	540	435
QA-200-N	QB-200-N	200	22	43	43	48	24	53	20	236		780	630
QA-250-N	QB-250-N	250		48	47	54	26	56	19	290	1,110	955	

**注** グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。  
推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

品番		推奨グリップ	鋼製握り	鋼製回転握り
品番	品番	M	品番	品番
	QB- 32-N	M 6×P1.0	AS-16	C-16
QA- 50-N	QB- 50-N			
QA- 63-N	QB- 63-N	M 8×P1.25	AS-20	C-20
QA- 80-N	QB- 80-N			
QA-100-N	QB-100-N	M10×P1.5	AS-25	C-25
QA-125-N	QB-125-N			
QA-160-N	QB-160-N	M12×P1.75	AS-32	C-32
QA-200-N	QB-200-N			
QA-250-N	QB-250-N			

**材** 鑄鉄FCD450 cast iron

QB- 32-N QA- 50-N QB- 50-N は  
ステンレスSCS13 (SUS304相当) Stainless

**表** 透明防錆塗装

**グリップ詳細** P.151~P.172参照

ハンドル