
 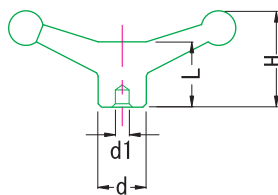


スピードハンドル SH


Speed Handles SH

RoHS指令適合品


ダクタイル鋳鉄製のハンドルです。
ボスセンター部にセンター穴・リーマー穴・タップ穴の3種類を用意しています。



C Type

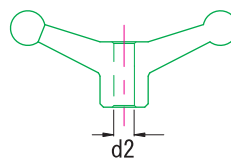

R Type

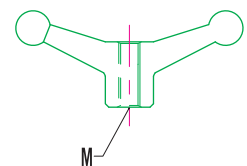

T Type

材 ダクタイル鋳鉄FCD450 cast iron

表 黒色チヂミ塗装 Painted Black

追加工詳細 P.271~P.272参照

Unit: mm

品番	R	d1	d2	M	d	H	L	S	(g)
SH-50-C		5	-	-					325
SH-50-R	50	-	12	-	30	56	39	19	305
SH-50-T		-	-	M12×P1.75					307

ハンドル