

フェノール回転握り FR, FR-sus

Phenol Revolving Grips FR,FR-sus



フェノール樹脂製の回転握りです。価格の限界に挑戦したグリップです。




FR



FR-sus

材表 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ screw : SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish

材 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ screw : ステンレスSUS303
Stainless

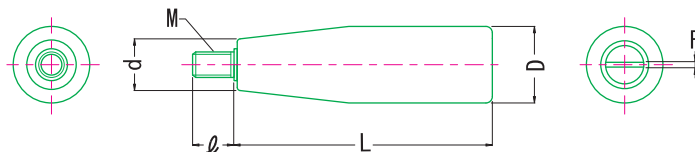

Unit : mm

品番	品番	M	l	D	d	L	F	(g)
FR- 5	FR- 5-sus	M 5×P0.8	9	12	8	36	1.5	15
FR- 6	FR- 6-sus	M 6×P1.0	12	18	13	65		25
FR- 8	FR- 8-sus	M 8×P1.25	13	24	15	80		50
FR-10	FR-10-sus	M10×P1.5	18	27	19	95		80
FR-12	FR-12-sus	M12×P1.75	20	33	24	105		140
FR-16	FR-16-sus	M16×P2.0	22	36	25	110	2.0	200

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C