


# アセタール回転グリップ NR

Acetar Revolving Grips NR

RoHS指令適合品

JIS B2603-2号 相当のアセタール回転グリップです。M6～M12より選定して下さい。

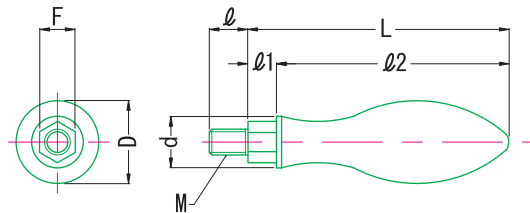

**材表** グリップ grip : 黒色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic Black  
ネジ screw : 鋼材SUM22・クロムメッキ Steel Chrome plated

Unit : mm

品番	M	l	D	L	l1	l2	d	F	(g)
NR- 6	M 6×P1.0	13	16	53	7	46	10	9	18
NR- 8	M 8×P1.25	15	20	66	8	58	13	11	30
NR-10	M10×P1.5	18	25	85	10	75	16	14	60
NR-12	M12×P1.75	20	32	107	13	94	20	17	105

**注意事項** 使用温度 max80°C min-20°C