


オーバルグリップ OG

Oval Grips OG

RoHS指令適合品

ねじ込みタイプの卵形グリップです。M6～M12より選定して下さい。

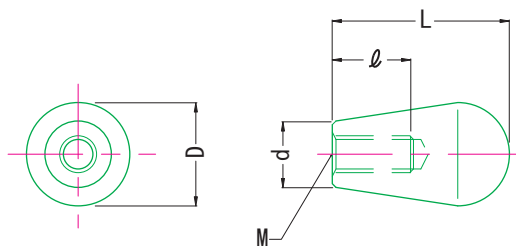

材 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black

Unit : mm

品番	M	\varnothing	D	L	d	(g)
OG- 6	M 6×P1.0	13	20	31	14	10
OG- 8	M 8×P1.25	23	26	42	17	19
OG-10	M10×P1.5	23	33	54	20	44
OG-12	M12×P1.75	32	38	68	23	70

注意事項

使用温度 max110°C min-20°C