


セルフロックオーバルグリップ OG

Self Locking Oval Grips OG

RoHS指令適合品

シャフトに圧入して使用できる卵形のグリップです。

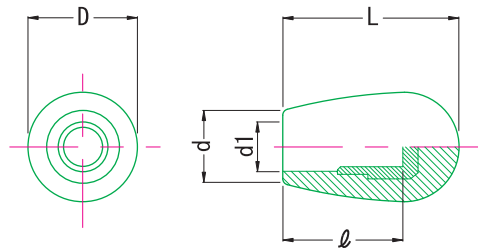

材 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black
 インサート insert : 白色ナイロン樹脂 Nylon plastic White

Unit : mm

品番	L	d1	φ	D	d	(g)
OG-30	31	8	21	20	14	9
OG-40	42	10	30	26	17	18
OG-55	54	12	40	33	20	40
OG-70	68	14	50	38	23	68

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C