

ステンレス筒型握り SSG 回転握り SSR

Stainless Steel Cylindrical Grips SSG

Stainless Steel Revolving Cylindrical Grips SSR


RoHS指令適合品

オールステンレスの筒型握りです。ステンレスのハンドルと合わせてご使用して下さい。



SSG

SSR

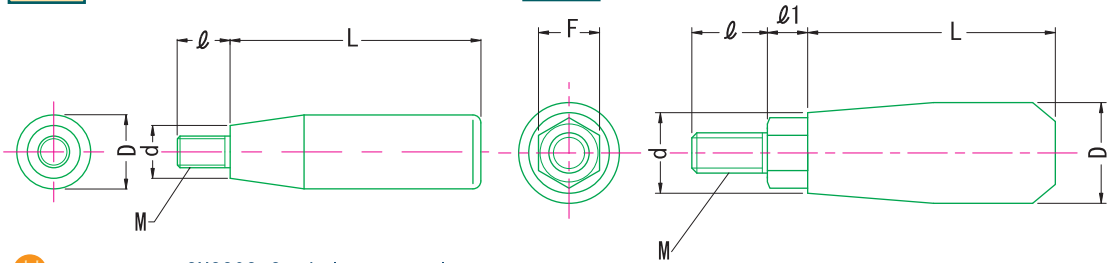

材 ステンレスSUS303 Stainless steel

表 バフ研磨 Baffed finish

グリップ

Unit : mm

品番	M	ℓ	D	L	d	(g)
SSG- 6	M 6×P1.0	8	13	50	10	50
SSG- 8	M 8×P1.25	10	16	64	12	100
SSG-10	M10×P1.5	12	20	70	15	150
SSG-12	M12×P1.75	15	25	100	18	370

Unit : mm

品番	M	ℓ	D	L	ℓ1	d	F	(g)
SSR- 6	M 6×P1.0	8	16	45	7	12	10	50
SSR- 8	M 8×P1.25	10	20	55	8	16	12	100
SSR-10	M10×P1.5	12	22	70	10	17	13	150
SSR-12	M12×P1.75	15	25	85	13	21	17	370