

フラットスパンナー FLS

Flat Spanners FLS

RoHS指令適合品



テンションの支持台です。アイドラーボルトの長さを2種類用意しています。



FLS



FLS + ID + SPB

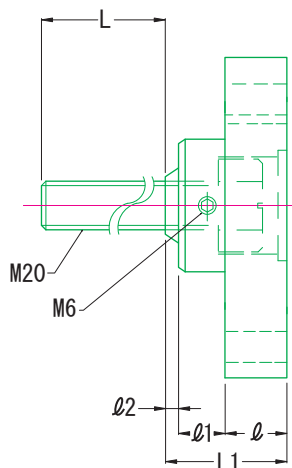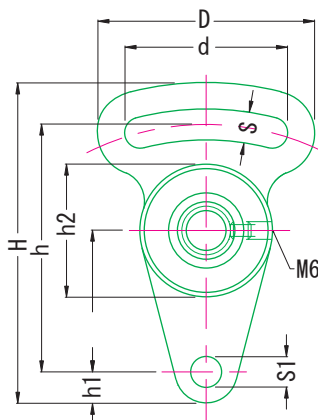

- 材表 ボディー body : ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装 Cast iron Painted black
- 取付ボルト・ワッシャー bolt washer : スチール・三価クロメート Steel Trivalent Chromate
- アイドラーボルト idler bolt : SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

Unit : mm

品番	D	d	d1	d2	H	h	h1	h2	h3	L1	ø	ø1	ø2	S	S1	L	(g)
FLS																-	950
FLS-90	68	51	52	43	115	87	43.5	52	14	34	18	13	3	11	11	70	1,280
FLS-130																110	1,350

本体のみの場合 FLS
品番

アイドラーボルト詳細 P.182参照

アイドラーボルト付の場合 FLS-90
品番 アイドラーボルト

スパンナー