

リテラルプランジャー LP, LP-D

Lateral Spring Plungers LP, LP-D


RoHS指令適合品

側面からの位置決め可能なプランジャーです。



LP

LP-D

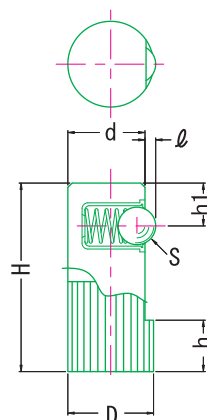

- 材表 ボディー body : スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 ボール ball : ステンレスSUS440C Stainless steel
 ボール ball : 白色ポリアセタール樹脂 Polyacetal plastic
 バネ spring : ステンレスSUS631J1 Stainless steel

ボール: ステンレス タイプ

Unit: mm

品番	D	H	S	ℓ	d	h	h1	min./max. (N)	(g)
LP- 8	8	25	3.0	0.9	3.2	6	3.6	2.5/ 6.5	8.7
LP-10	10	30	4.0	1.0	4.0	7	4.2	4.5/ 9.0	17.0
LP-12	12	35	5.0	1.5	5.0	9	4.8	6.5/13.0	29.0
LP-14	14	40	6.5	1.8	5.4	10	5.8	8.0/18.0	43.0

ボール: ポリアセタール樹脂 タイプ

Unit: mm

品番	D	H	S	ℓ	d	h	h1	min./max. (N)	(g)
LP- 8-D	8	25	3.0	0.9	3.2	6	3.6	2.5/ 6.5	8.7
LP-10-D	10	30	4.0	1.0	4.0	7	4.2	4.5/ 9.0	17.0
LP-12-D	12	35	5.0	1.5	5.0	9	4.8	6.5/13.0	29.0
LP-14-D	14	40	6.5	1.8	5.4	10	5.8	8.0/18.0	43.0

適用ボールボタン

ボールボタン 詳細 P.195参照

Unit: mm

品番	品番	品番	D	d	L
LP- 8	LP- 8-D	BB- 6	6	2.0	8
LP-10	LP-10-D	BB- 8	8	3.0	10
LP-12	LP-12-D	BB-10	10	4.0	12
LP-14	LP-14-D	BB-12	12	6.0	14

