


ダブルエンドプランジャー DEP

Double Ended Plungers DEP


RoHS指令適合品

両サイドにボールを内蔵したタイプのプランジャーです。
両サイドに均一荷重の必要な位置決めとしてご利用いただけます。

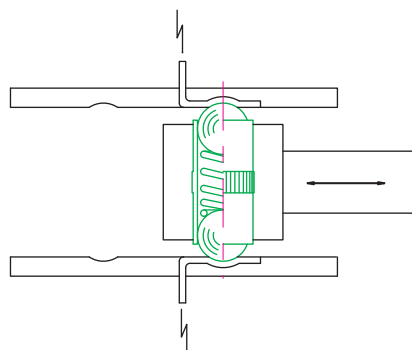

DEPの使用例

- 材
- ボディー body : 黄銅 Brass
 - ボール ball : ステンレス440C・硬度54~60HRC
Stainless
 - バネ spring : ステンレスSUS631J Stainless steel

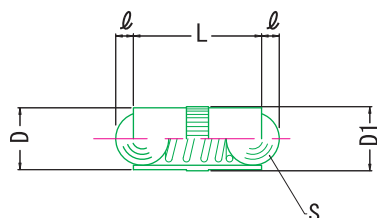


Unit : mm

品番	D	D1(+0.05)	S	L	φ	min./max. (N)	(g)
DEP-25	2.5	2.52	2.0	5.3	0.65	1.3/ 2.5	0.1
DEP-30	3.0	3.02	2.5	7.3	0.80	2.0/ 4.5	0.4
DEP-40	4.0	4.03	3.0	9.0	0.90	2.5/ 7.5	0.6
DEP-50	5.0	5.03	4.0	10.8	1.20	3.5/ 8.0	1.2
DEP-70	7.0	7.03	6.0	14.0	2.00	4.0/12.0	3.0
DEP-80	8.0	8.03	6.5	18.0	2.10	6.0/15.0	5.1

適用ボールボタン

Unit : mm

品番	品番	D	d	L
DEP-25	-	-	-	-
DEP-30	BB- 4	4	1.5	5
DEP-40	BB- 5	5	2.0	6
DEP-50	BB- 6	6		8
DEP-70	BB-10	10	4.0	12
DEP-80	BB-12	12	6.0	14

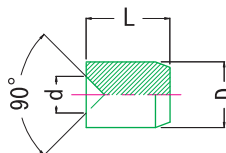

ボールボタン 詳細 P.195参照