

インデックスプランジャー ショートタイプ IPS, IPSL

Indexing Plungers Short Type IPS, IPSL



ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。

ノブを引き、90° 回す事でセンターピンが引っ込んだ状態でロックされます。ノブを元の位置に戻せばロックが解除され、センターピンは元の位置に戻ります。




IPS



IPSL

材表

- ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
Nylon plastic Black
- ボディ body : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish
- ピン pin : 鋼材S45C Steel
- バネ screw : バネ鋼SWPB Steel
- ロックナット nat : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish

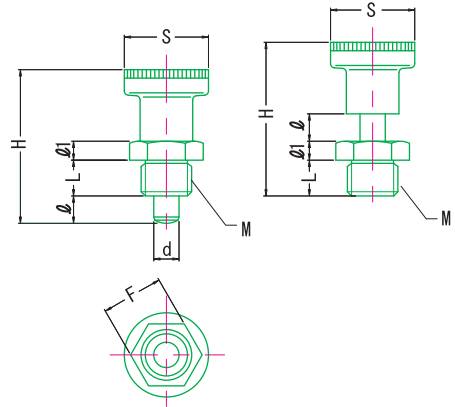

注 ロックナットは、含まれておりません。
ロックナットは、プランジャーとは別に選定して下さい。

Unit : mm

品番	$d_{-0.02}^{-0.04}$	ϕ	S	H	M	$L_{-0.15}^0$	$\phi 1$	F	min./max. (N)	(g)	
IPS-6	IPS�-6	6	6	25	45	M12×P1.5	10	5	17	10 / 22	34
IPS-8	IPS�-8	8	8	31	54	M16×P1.5	12	6	19	14 / 25	60

ロックナット

Unit : mm

品番	品番	M	F1	H1	(g)	
IPS-6	IPS�-6	LN-12	M12×P1.5	19	6	8
IPS-8	IPS�-8	LN-16	M16×P1.5	24	8	17

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C

ロックナットなしの場合

IPS-6
プランジャー品番のみ

ロックナット付きの場合

IPS-8 + LN-16
プランジャー品番 ロックナット品番

