


インデックスプランジャー シンプルタイプ IP

Indexing Plungers Simple Type IP

RoHS指令適合品

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。

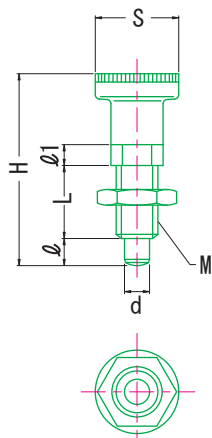

- 材表**
- ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
 - ネジ : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate
 - ピン pin : ステンレスSUS303 Stainless steel
 - バネ spring : ステンレスSUS304 Stainless steel
 - ロックナット nat : 鋼材S45C・三価クロメート Steel Trivalent Chromate

注 ロックナットは、含まれておりません。
ロックナットは、プランジャーとは別に選定して下さい。


Unit : mm

品番	M	d	φ	S	H	L	φ1	min./max. (N)	(g)
IP- 6	M 6×P1.0	4	4	12	30.5	12	4.5	3/12	4.0
IP- 8	M 8×P1.25	5	5	16	40.0	16	6.0	5/24	9.2
IP-10	M10×P1.5	6	6	18	49.0	20	7.5	5/21	18.0
IP-12	M12×P1.75	8	8	21	59.0	24	9.0	6/22	32.2

ロックナット

Unit : mm

品番	M	F	H1	(g)	
IP- 6	LN- 6-M	M 6×P1.0	10	3.2	2
IP- 8	LN- 8-M	M 8×P1.25	13	4.0	3
IP-10	LN-10-M	M10×P1.5	16	5.0	7
IP-12	LN-12-M	M12×P1.75	18	6.0	10

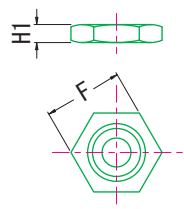

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C

ロックナットなしの場合

IP-10
プランジャー品番のみ

ロックナット付きの場合

IP-10 + LN-10-M
プランジャー品番 ロックナット品番