

# インデックスプランジャー IP-1, IP-1-sus

Indexing Plungers IP-1, IP-1-sus

RoHS指令適合品


ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。



IP-1



IP-1-sus

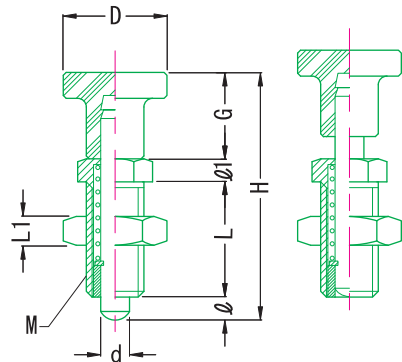

- 材表 ノブ knob : 黒色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic Black
- ネジ screw : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
- ピン pin : 鋼材SUM22 Steel
- バネ spring : 鋼線SW-C Steel
- ロックナット nat : 鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

- 材 ノブ knob : 黒色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic Black
- ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless steel
- ピン pin : ステンレスSUS303 Stainless steel
- バネ spring : ステンレスSUS304-WPB Stainless steel
- ロックナット nat : ステンレスSUS304 Stainless steel

注 ロックナットは、含まれております。

Unit : mm

品番		M	d	l	D	H	L	L1	l1	G	min./max. (N)	(g)
IP-1-8	IP-1-8-sus	M 8×P1.0	4	4	16	39	16	4	5	14	4.5/12.0	15
IP-1-10	IP-1-10-sus	M10×P1.0	5	5	21	44	17	6	5	17	6.9/19.6	27
IP-1-12	IP-1-12-sus	M12×P1.5	6	6	25	53	20	7	6	21	7.8/22.5	38
IP-1-16	IP-1-16-sus	M16×P1.5	8	8	33	71	26	10	8	29	13.7/22.5	79

注意事項 使用温度 max80℃ min-20℃

インデックスプランジャー