


# グラブスクリュー GS

## Grub Screws GS



スラストパットとセットでご使用して頂く製品です。  
グラブスクリューのねじ径・長さなどお好みのサイズを選定して下さい。

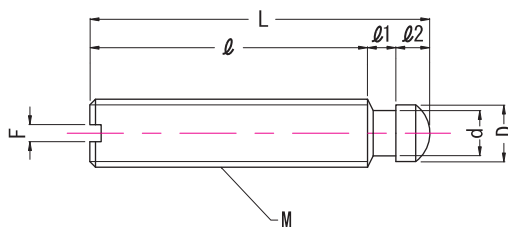

- 材 鋼材S45C Steel
- 表 黒色四三酸化鉄皮膜 Black oxide finish  
スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC

### スラストパッド詳細 P.309~P.310参照

Unit : mm

品番	M	L	l	D	d	l1	l2	F	(g)	適用スラストパッド
GS- 6× 30	M 6×P1.0	30	24.0	4.5	4.0	3.5	2.5	1.0	5	TP-1-12
GS- 6× 50		50	44.0						8	
GS- 8× 40	M 8×P1.25	40	32.5	6.0	5.4	4.5	3.0	1.5	12	TP-1-16, TP-2-25
GS- 8× 60		60	52.5						18	
GS-10× 60	M10×P1.5	60	51.0	8.0	7.2	5.5	4.5	2.0	28	TP-1-20, TP-2-32
GS-10× 80		80	71.0						38	
GS-12× 60	M12×P1.75	60	50.0	12.0	11.0	7.0	5.0	2.5	40	TP-1-25, TP-2-32
GS-12× 80		80	70.0						55	
GS-12× 100		100	90.0						69	
GS-16× 80	M16×P2.0	80	68.0	15.5	14.4	8.5	5.5	3.0	100	TP-1-32, TP-2-40
GS-16× 100		100	88.0						125	
GS-16× 125		125	113.0						160	
GS-20× 100	M20×P2.5	100	86.0	190	240	290	TP-1-40	190	TP-1-40	
GS-20× 125		125	111.0					240		
GS-20× 150		150	136.0					290		

スクリュー