


ボールロックピン 間隔補正セルフロックタイプ BL3

Ball Lock Pins Self-lockig,with span compensation Type BL3


パーツやワークの接合と保持に使用可能です。
間隔補正のできるセルフロック装置が付いていて大変便利です。

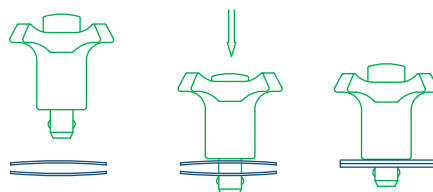

BL3の使用方法

上部ピンを押したままロックを解除し、接合する。上部ピンを離すとロックとなり、同時にピン部が上に戻りクランプする。

薄板を接合し同時に固定する時に使用します。
クランプストローク5mmを利用して溶接作業のクランプ、保護カバーの固定や、ドアのロックに使用できます。
使用温度範囲-30℃~+80℃

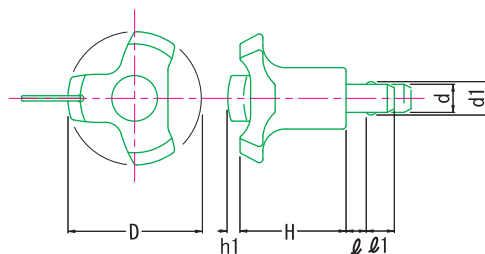

- 材表**
- ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
 - キャップ cap : オレンジナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Orange
 - ピン pin : ステンレスSUS303 Stainless steel
 - バネ spring : ステンレスSUS631J1 Steel
 - ボール ball : ステンレスSUS440 Stainless steel

Unit : mm

品番	d	ℓ	d1	ℓ1	D	H	h1	差込穴(D12)	保持力max. (N)	(g)
BL3- 6×0	6	0~ 5	7.0	5.0	38	30.2	3	6	16	16.0
BL3- 6×5		5~10							18	16.5
BL3- 8×0	8	0~ 5	9.5	6.5	47	36.0	4	8	16	19.0
BL3- 8×5		5~10							18	20.0
BL3-10×0	10	0~ 5	12.0	8.7	47	36.0	4	10	21	38.0
BL3-10×5		5~10							23	39.0
BL3-12×0	12	0~ 5	14.0	9.4	47	36.0	4	12	21	42.0
BL3-12×5		5~10							23	44.0

注意事項 使用温度 max80℃ min-20℃