

アーチグリップ AGR, AGR-N

Arch Grips AGR, AGR-N

RoHS指令適合品




AGR

材 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ screw : 黄銅C3604B Brass



AGR-N

材 グリップ grip : 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
Polypropylene plastic Black
ネジ screw : 亜鉛ダイキャストZDC1 Zinc

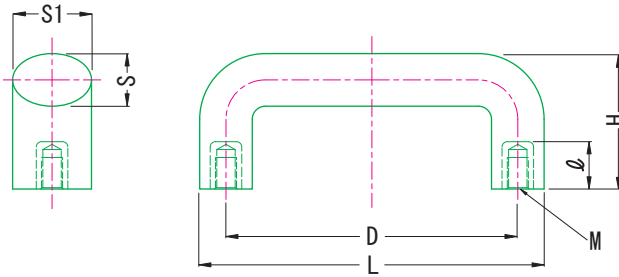

Unit : mm

品番	L	D	H	S	S1	M	φ	(g)
AGR-100	103	86±0.5	43	17	26	M 6×P1.0	12	85
AGR-140	138	117±0.5	54	20	30	M 8×P1.25	13	138
AGR-200	198	179±1.0	62					185

注意事項 使用温度 max110℃ min-20℃

Unit : mm

品番	L	D	H	S	S1	M	φ	(g)
AGR-100-N	100	86±0.5	44	14	23	M 6×P1.0	12	45
AGR-140-NB	132	117±0.5	48	15	24			65
AGR-140-N			67					
AGR-150-N	146	130±0.5	53	16	26	M 8×P1.25	13	73
AGR-180-N	166	150±0.5	56		27			82
AGR-200-N	196	179±1.0	57					102
AGR-320-N	322	300±1.0	64	22	32	M10×P1.5	17	205

注意事項 使用温度 max80℃ min-20℃