


アーチグリップ AGS, AGS-N

Arch Grips AGS, AGS-N


RoHS指令適合品

取
手

前面より六角穴付ボルトにて固定をするナイロン製の取手です。
黒色艶消しになっていて落ち着いた質感です。

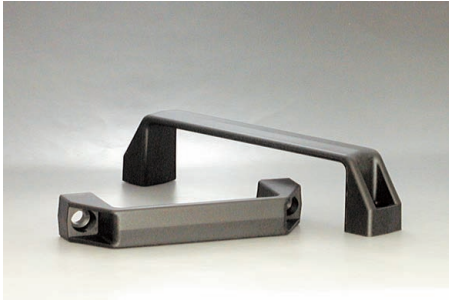


AGS

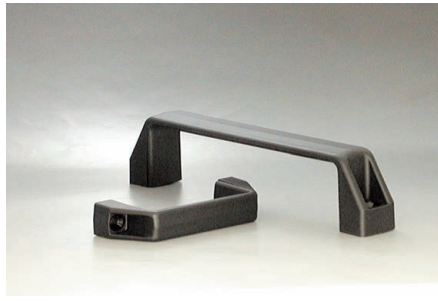

AGS-N

材 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6（ガラス繊維入り） Grass-fiber Nylon plastic Black

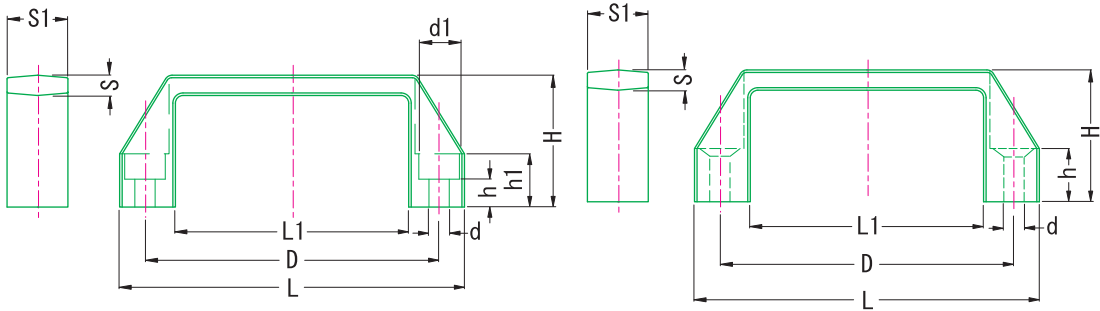

Unit : mm

品番	L	D	L1	H	S	S1	d	d1	h	h1	(g)
AGS-110	107	93.5±0.5	74	36	6.0	21	6.5	10.5	7.0	13	26
AGS-130	134	117.0±0.5	95	41	7.5	26				15	42
AGS-150	150	132.0±0.5	108	45	7.0	27	8.5	13.5	8.5	16	47
AGS-200	197	179.0±1.0	153	50	8.0	28				17	70
AGS-260	260	235.0±1.0	204	54	9.0	30	10.5	16.5	10.5	20	118

Unit : mm

品番	L	D	L1	H	S	S1	d	h	(g)
AGS-110-N	107	93.5±0.5	74	36	6.0	21	5.5	13	26
AGS-130-N	134	117.0±0.5	95	41	7.5	26	6.5	15	44
AGS-200-N	197	179.0±1.0	153	50	8.0	28		17	72

注意事項

使用温度 max80°C min-20°C