

セパレートカラー SCSS, SCSS-sus

Separate Collars SCSS, SCSS-sus

RoHS指令適合品




SCSS



SCSS-sus

- 材表** SCSS : 鋼材S45C Steel
 ・ 黒色四三酸化鉄皮膜
 Black oxide finish
 六角穴付ボルト bolt : 鋼材SCM435
 Steel
 ・ 黒色四三酸化鉄皮膜
 Black oxide finish

- 材** SCSS_sus : ステンレスSUS304 Stainless steel
 六角穴付ボルト bolt : ステンレスSUS304
 Stainless steel

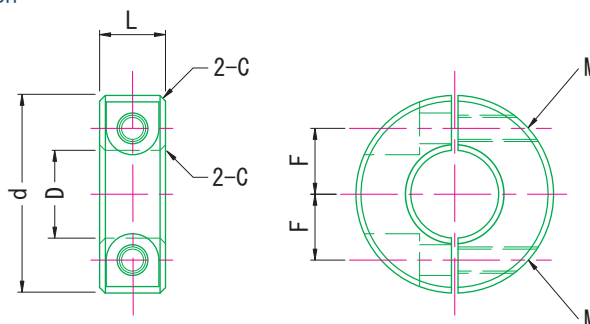

Unit : mm

品番	品番	D	L	d	F	M	C	六角穴付きボルト	(g)	
SCSS-0815	SCSS-0815-sus	8	15	30	9	M 6×P1.0	C0.5	M 6×14	52	
SCSS-1015	SCSS-1015-sus	10		35	10			80		
SCSS-1215	SCSS-1215-sus	12		35	11			77		
SCSS-1315	SCSS-1315-sus	13		35	11			75		
SCSS-1515	SCSS-1515-sus	15		40	13			103		
SCSS-1615	SCSS-1615-sus	16		40	13			100		
SCSS-2015	SCSS-2015-sus	20		45	15			126		
SCSS-2515	SCSS-2515-sus	25		50	18			149		
SCSS-3015	SCSS-3015-sus	30		55	20			172		
SCSS-3515	SCSS-3515-sus	35		60	23			194		
SCSS-4018	SCSS-4018-sus	40	18	70	26	M 8×P1.25	C1.0	M 8×28	331	
SCSS-4518		45		75	28			365		
SCSS-5022		50		85	32			M10×P1.5	M10×35	540
		22								

セパレートカラー