

# ベアリングホルダーセット インロー止め輪タイプ 楕円型

## Bearing Holder Set Inlay ring Type Ellipse style


インロー加工がしてある為、シャフトの芯出しが簡単に決まります。

RoHS指令適合品




BEIM

- H 鋼材S45C
- H 鉛フリー無電解ニッケルメッキ  
Electroless Nickel plating
- B ベアリング鋼 Steel

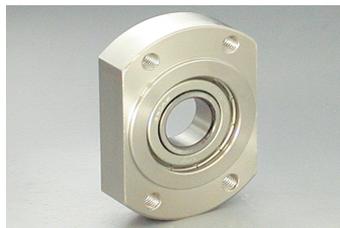

BEIS

- H ステンレスSUS304  
Stainless steel
- B ステンレス製  
Stainless steel

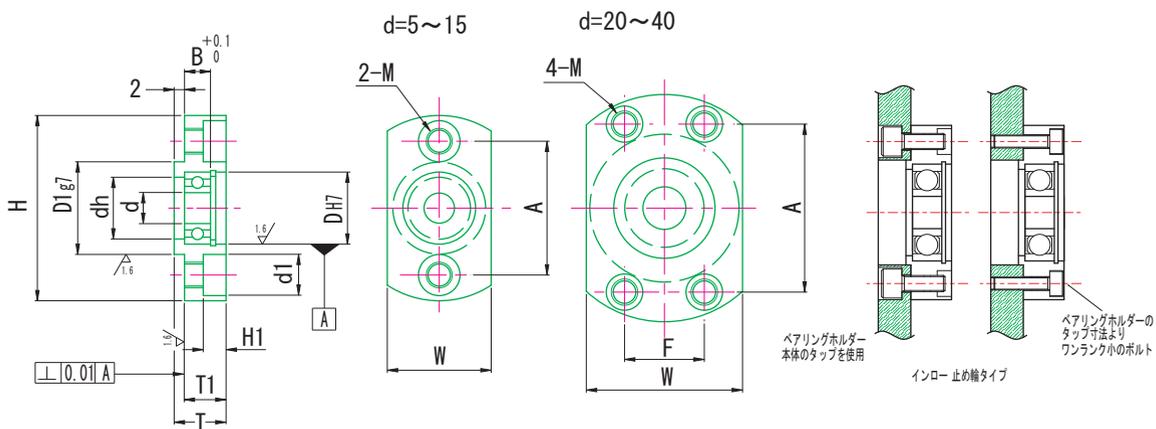

寸法表

Unit : mm

品番	ベアリング	d	D (H7) 許容差	B	H	W	T	T1	dh	D1 (g7) 許容差	A	F	M (下孔)	d1	H1	(g)
BEIM	6900ZZ	10	+0.021 0	6	45	29	11	9	19	-0.007 -0.028	35		M 5 × P0.8 (4.3)	8.0	4.4	89
BEIS	6000ZZ	26		8	50	34	13	11	22	-0.009	40					129
	6200ZZ	30		9	54	38	14	12	24	-0.034	44					177
	6901ZZ	12	+0.025 0	6	48	31	11	9	21	-0.007 -0.028	38		M 6 × P1.0 (5.2)	9.5	5.4	101
	6001ZZ	28		8	52	36	13	11	24	-0.009	42					141
	6201ZZ	32		10	56	40	15	13	26	-0.034	46					187
	6902ZZ	15	+0.025 0	7	57	37	12	10	25	-0.009 -0.034	45		M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5	120
	6002ZZ	32		9	60	40	14	12	28	-0.009	48					195
	6202ZZ	35		11	64	44	17	15	29	-0.034	52					275
	6904ZZ	20	+0.025 0	9	69	47	15	13	34	-0.010 -0.040	51	24	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	256
	6004ZZ	42		12	77	54	18	16	36	-0.010	56	32				379
	6204ZZ	47		14	81	58	20	18	40	-0.040	59	34				506
	6005ZZ	25	+0.030 0	12	88	58	18	16	41	-0.010 -0.040	63	36	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	410
	6205ZZ	52		15	94	64	22	20	45	-0.010	68	39				613
	6006ZZ	30		13	96	66	20	18	48	-0.040	70	40				556
	6206ZZ	62	+0.030 0	16	104	74	23	21	55	-0.010 -0.040	77	44	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	799
	6007ZZ	35		14	104	74	21	19	55	-0.010	75	44				705
	6008ZZ	40		15	114	82	23	21	60	-0.040	80	54				945