

ベアリングホルダーセット 止め輪付インローダブルタイプ 丸型

Bearing Holder Set Inlay double with snapping Type Circle style

2個のベアリングを使用している為、耐荷重の必要な箇所に最適です。

RoHS指令適合品






DCIM

- H 鋼材S45C
- H 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- B ベアリング鋼 Steel



DCIS

- H ステンレスSUS304
Stainless steel
- B ステンレス製
Stainless steel

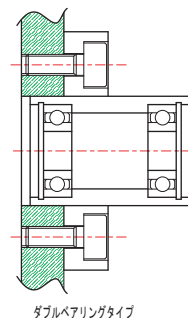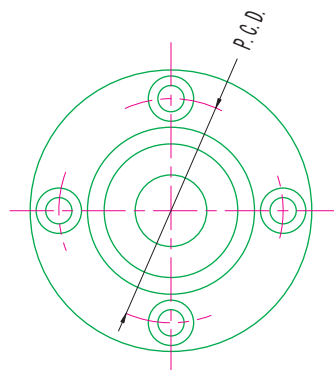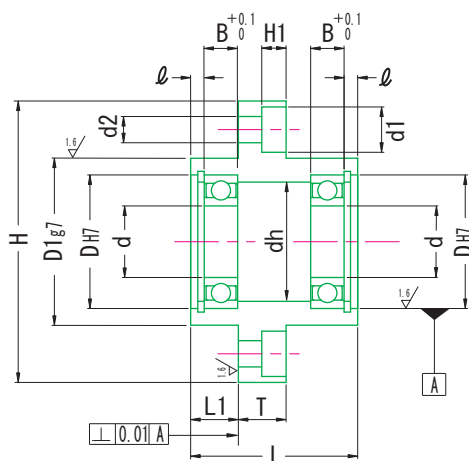

ダブルベアリングタイプ

寸法表

Unit : mm

品番	ベアリング*	L	d	D (H7) 許容差	B	ℓ	L1	H	T	dh	D1 (g7) 許容差	P.C.D.	d1	d2	H1	(g)
DCIM	6900ZZ	25		22	6	2.65	5	47	11 (8)	19	27	-0.007 -0.028	37			146
DCIS	6000ZZ	35	10	26	8		10	52	13 (8)	22	32	-0.009	42			286
	6200ZZ	45		30	9		15	56	14 (8)	24	36	-0.034	46	8.0	4.5	428
	6901ZZ	35		24	6		10	50	11 (8)	21	30	-0.007 -0.028	40			224
	6001ZZ	35	12	28	8	2.85		54	13 (8)	24	34		44			309
	6201ZZ	45		32	10		15	58	15 (8)	26	38		48			468
	6902ZZ	35		28	7		10	59	12 (10)	25	35		47			294
	6002ZZ	45	15	32	9		15	62	14 (10)	28	38	-0.009 -0.034	50	9.5	5.5	460
	6202ZZ	50		35	11		15	66	17 (10)	29	42		54			640
	6904ZZ	50		37	9	3.75		72	15 (11)	34	45		59			641
	6004ZZ	60	20	42	12			77	18 (11)	36	50		64	11.0	6.6	856
	6204ZZ	65		47	14	3.95		81	20 (11)	40	54		68			1,229
	6005ZZ	60	25	47	12			88	18 (13)	41	54		72			1,150
	6205ZZ	65		52	15		20	94	20 (13)	45	60	-0.010 -0.040	78			1,622
	6006ZZ	60	30	55	13			96		48	62		80	14.0	9.0	1,464
	6206ZZ	70		62	16	4.20		104	23 (13)	55	70		88			2,166
	6007ZZ	70	35	62	14			104	21 (13)	55	70		88			1,930
	6008ZZ	80	40	68	15	5.20	25	114	23 (13)	60	78		96			2,630

T: 新ロット製作品は()内の寸法になります。お問い合わせ下さい。tel 052-732-1141