

ベアリングホルダーセット 止め輪付インローダブルタイプ 楕円型

Bearing Holder Set Inlay double with snapping Type Ellipse style

2個のベアリングを使用している為、耐荷重の必要な箇所に最適です。

RoHS指令適合品




DEIM




DEIS



- H 鋼材S45C
- H 鉛フリー無電解ニッケルメッキ Electroless Nickel plating
- B ベアリング鋼 Steel
- H ステンレスSUS304 Stainless steel
- B ステンレス製 Stainless steel

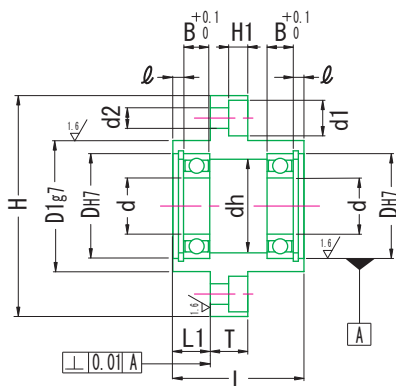

d=10~15

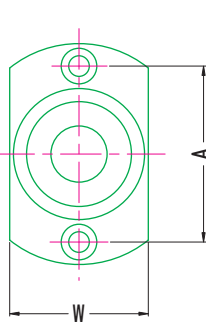

d=20~40

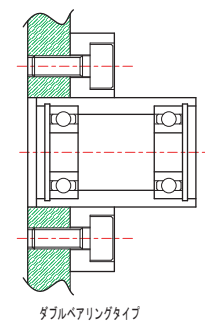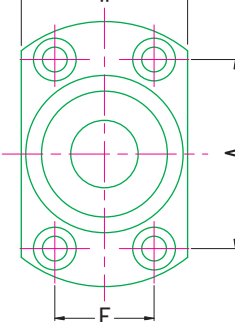

ダブルベアリングタイプ

寸法表

Unit : mm

品番	ベアリング	L	d	D(H7) 許容差	B	ϕ	L1	H	W	T	dh	D1(g7) 許容差	A	F	d1	d2	H1	(g)	
DEIM	6900ZZ	25		22	6	2.65	5	47	29	11(8)	19	27	-0.007 -0.028	37				136	
DEIS	6000ZZ	35	10	26	8		10	52	34	13(8)	22	32	-0.009	42				246	
	6200ZZ	45		30	9		15	56	38	14(8)	24	36	-0.034	46				373	
	6901ZZ	35		24	6			50	31	11(8)	21	30	-0.007 -0.028	40	8.0	4.5	4.1	184	
	6001ZZ	35	12	28	8	2.85	10	54	36	13(8)	24	34		44				264	
	6201ZZ	45		32	10		15	58	40	15(8)	26	38		48				413	
	6902ZZ	35		28	7		10	59	37	12(10)	25	35		47				264	
	6002ZZ	45	15	32	9			62	40	14(10)	28	38	-0.009 -0.034	50	9.5	5.5	5.1	380	
	6202ZZ	50		35	11	3.75	15	66	44	17(10)	29	42		54				552	
	6904ZZ	50		37	9			72	47	15(11)	34	45		54	24			524	
	6004ZZ	60	20	42	12			77	54	18(11)	36	50		56	32	11.0	6.6	6.1	731
	6204ZZ	65		47	14	3.95		81	58	20(11)	40	54		59	34				1,084
	6005ZZ	60		47	12			88	58	18(13)	41	54		63	36				1,000
	6205ZZ	65	25	52	15		20	94	64		45	60		68	39				1,367
	6006ZZ	60		55	13			96	66	20(13)	48	62	-0.010 -0.040	70	40				1,244
	6206ZZ	70	30	62	16	4.20		104	74	23(13)	55	70		77	44	14.0	9.0	8.1	1,896
	6007ZZ	70	35	62	14			104	74	21(13)	55	70		75	44				1,700
	6008ZZ	80	40	68	15	5.20	25	114	82	23(13)	60	78		80	54				2,310

T: 新ロット製作品は()内の寸法になります。お問い合わせ下さい。tel 052-732-1141