



内部構造と主要部材質

●KSHY6×4

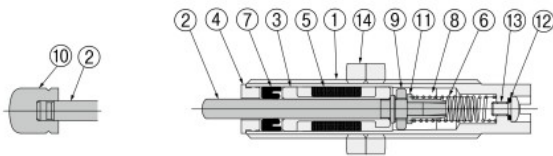


●KSHY8～20

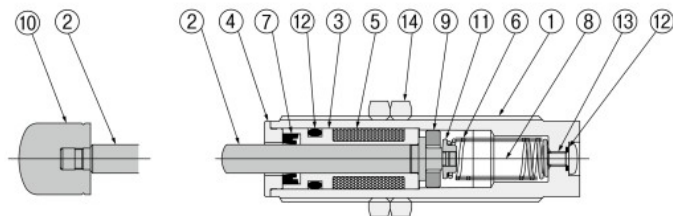

No.	名称	材質
①	本体 ^{注1}	銅合金(ニッケルめっき)
②	ピストンロッド ^{注2}	ステンレス鋼
③	スリーブ	銅合金
④	プラグ	ステンレス鋼
⑤	アキュムレータ	合成ゴム
⑥	スプリング	ばね鋼
⑦	ロッドバックイン	合成ゴム
⑧	オイル	特殊オイル
⑨	ピストンリング	ステンレス鋼
⑩	キャップ	樹脂(POM)
⑪	カラー ^{注3}	ステンレス鋼
⑫	Oリング	合成ゴム
⑬	小ねじ ^{注4}	軟鋼(亜鉛めっき)
⑭	取付ナット	軟鋼(ニッケルめっき)

注1: KSHY6、8はステンレス鋼
 注2: キャップなしは焼き入れ処理
 注3: KSHY6、8は銅合金 KSHY10、12は焼結金属
 注4: KSHY6、8はニッケルめっき


注文記号

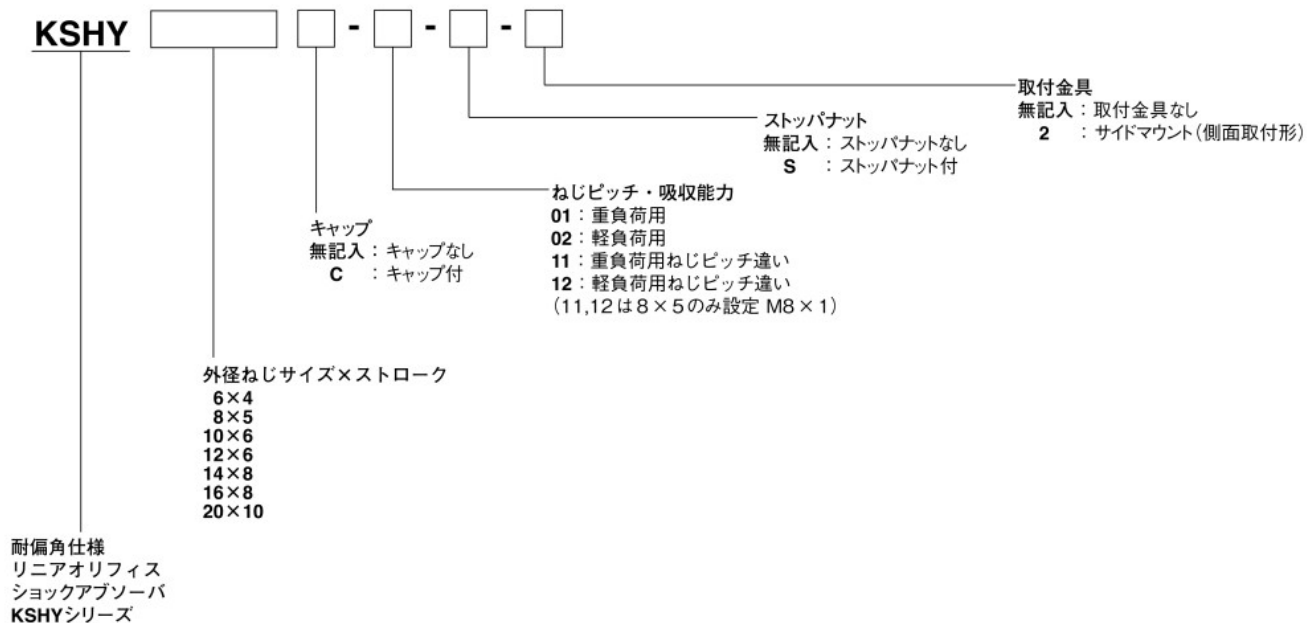

アディショナルパーツ

●取付ナット (M6～M20: 1袋10個入り)


N - KSH - M []



ねじサイズ
 6: KSHY6用
 8: KSHY8用
 8-11: KSHY8-11用
 10: KSHY10用
 12: KSHY12用
 14: KSHY14用
 16: KSHY16用
 20: KSHY20用

●ストップナット


S - KSH - M []



ねじサイズ
 6: KSHY6用
 8: KSHY8用
 8-11: KSHY8-11用
 10: KSHY10用
 12: KSHY12用
 14: KSHY14用
 16: KSHY16用
 20: KSHY20用

●サイドマウント

2 - KSH - M []



ねじサイズ
 6: KSHY6用
 8: KSHY8用
 8-11: KSHY8-11用
 10: KSHY10用
 12: KSHY12用
 14: KSHY14用
 16: KSHY16用
 20: KSHY20用

※アディショナルパーツ寸法図は⑩～⑪ページ参照
 ※ストップナット・サイドマウントの材質は軟鋼(ニッケルめっき)